


E30406



Spannungswandler

VOLTAGE CONVERTER

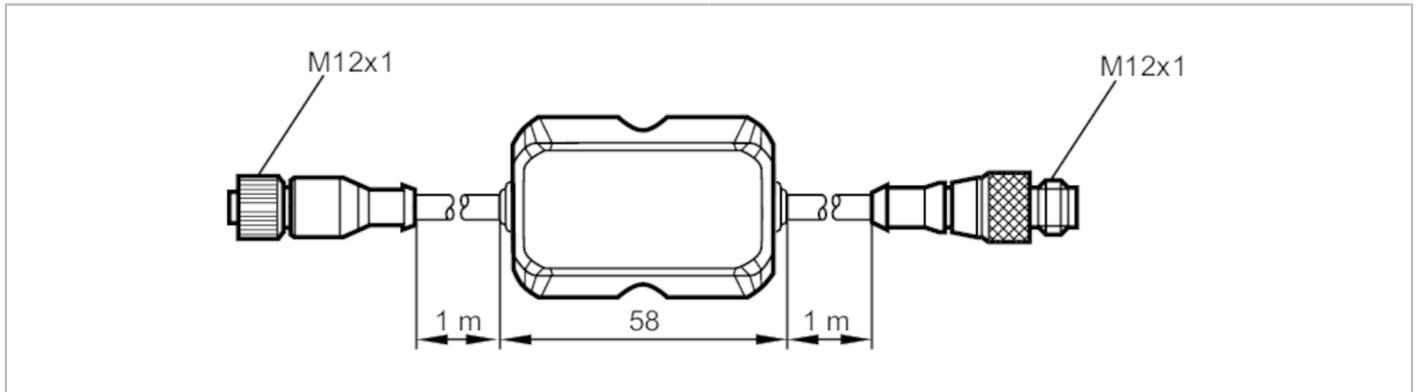

Elektrische Daten		
Nennspannung DC	[V]	9...27
Stromaufnahme	[mA]	< 500
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Ausgänge		
Kurzschlusschutz		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 40
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Koppelzange
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V (0,15...80 MHz)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	151
Werkstoffe		PBT-GF20
Werkstoff Dichtung		FKM
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Dose		
Kabel: 1 m, PUR		
Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM		

E30406




Spannungswandler

VOLTAGE CONVERTER

Elektrischer Anschluss

Anschluss

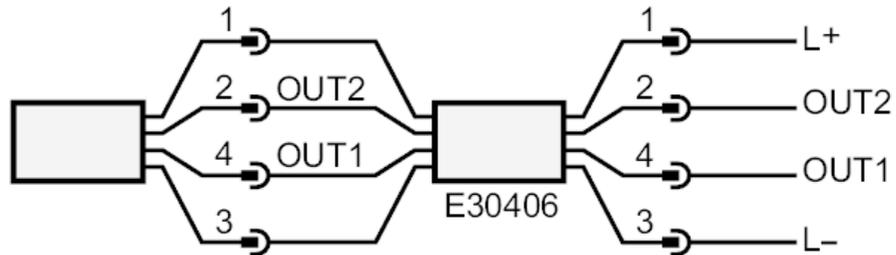

Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 1 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM