




Schutzrohr für Temperatursensoren

PROTECTIVE TUBE FOR TA

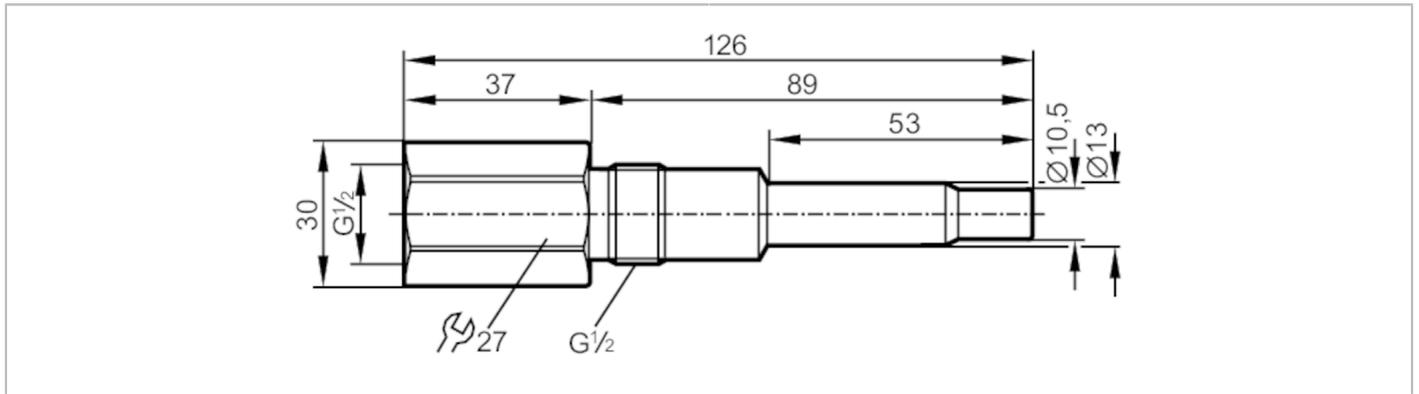

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Einsatzbereich	
Ausführung	für Temperatursensoren TA34xx, TAA431, TAD191
Druckfestigkeit [bar]	300
Mess-/Einstellbereich	
Stablänge L [mm]	53
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	172,9
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment [Nm]	30...50
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus Ø 8,2 mm
Prozessanschluss	G 1/2
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,6 / -
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück