


E33612



Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)

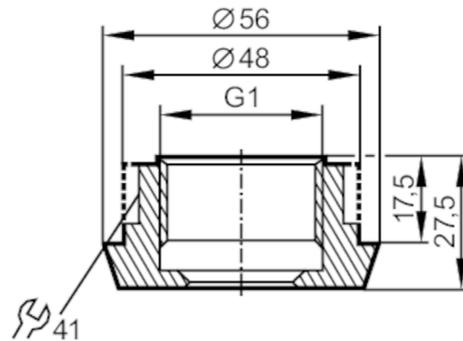

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	40
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	283,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4404 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Dichtkonus
Prozessanschluss	Milchrohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück