




Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)

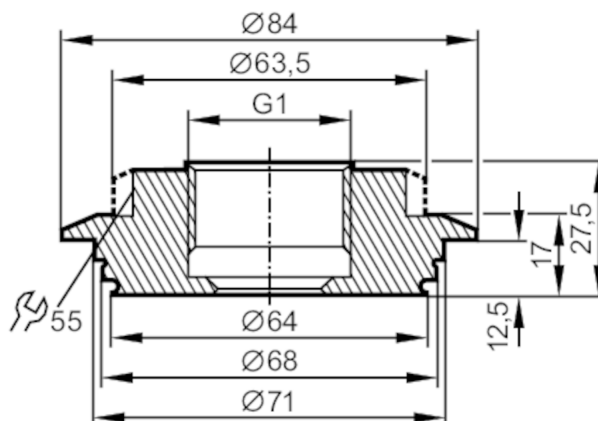

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	25
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	649
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4404 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensorikanschluss	G 1 Dichtkonus	
Prozessanschluss	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	