


# E33701



## Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"

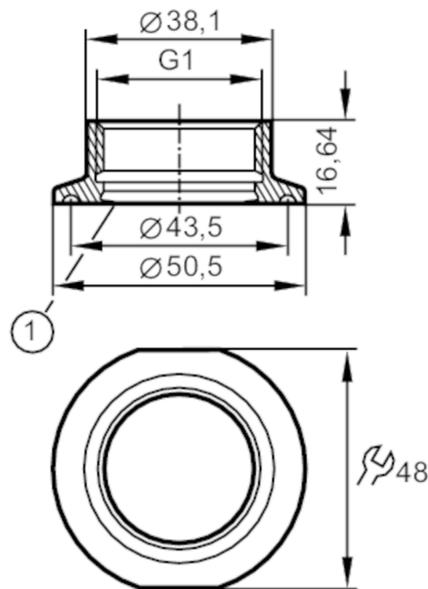

1 Dichtkante

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

### Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	16
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	16

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	101
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss		G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Abdichtung		Metall auf Metall
Hygieneklasse nach DIN 11866		H4

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------