


E33713



Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"

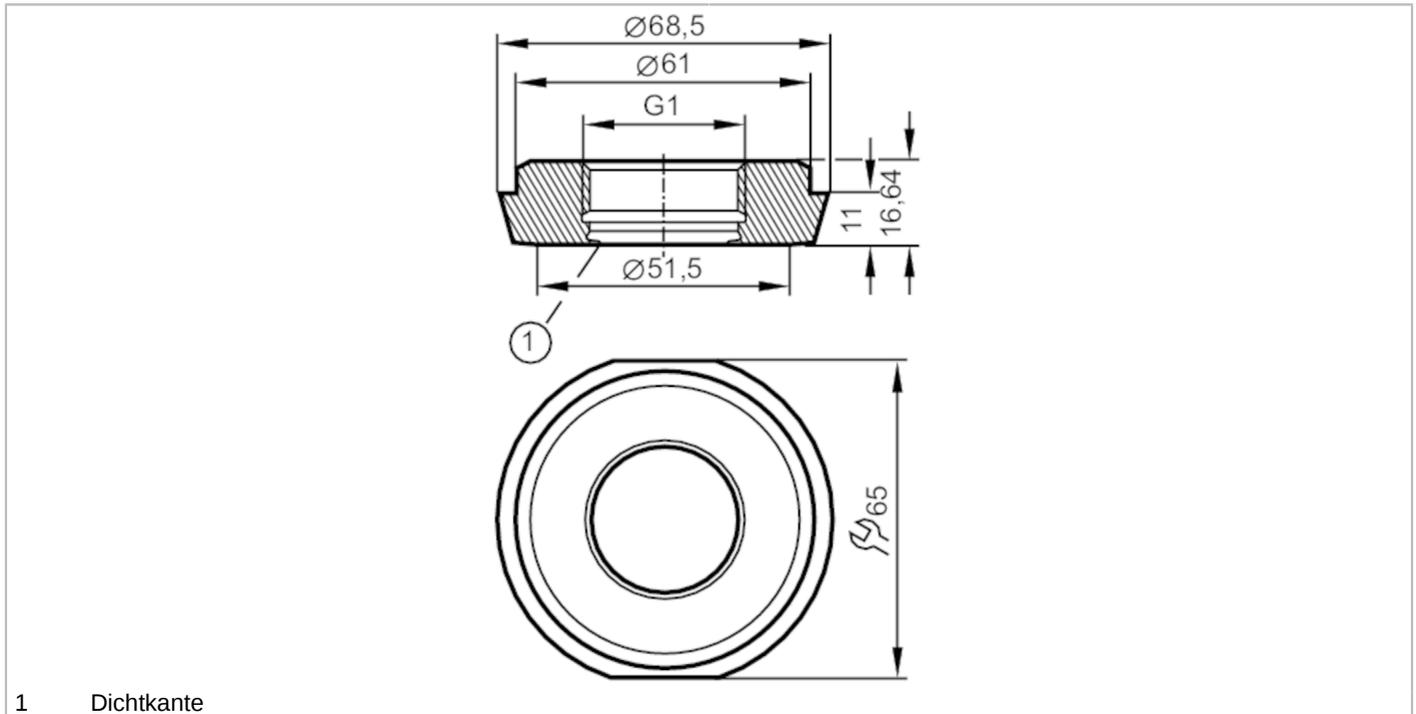

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	25
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	353
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Milchrohrverschraubung DN50 (2") DIN 11851
Abdichtung	Metall auf Metall
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück