




## Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

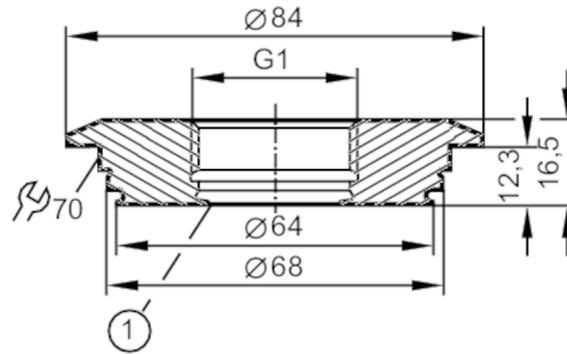

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM FDA

### Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 25

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.

Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 481

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4

Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario

Prozessanschluss Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm

Abdichtung Metall auf Metall

Hygieneklasse nach DIN 11866 H4

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück