




Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

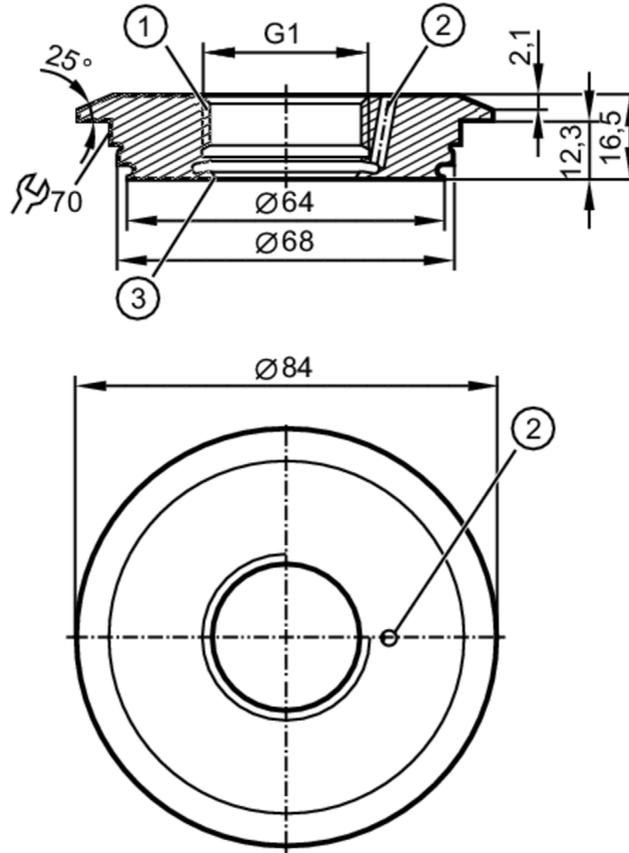

- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Einsatzbereich	
Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	25
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	462
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Abdichtung	Dichtring
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054

E33229



Prozessadapter Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Zubehör optional

O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123

Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück