




## Prozessadapter für kleine Durchflussmengen

FLOW ADAPT

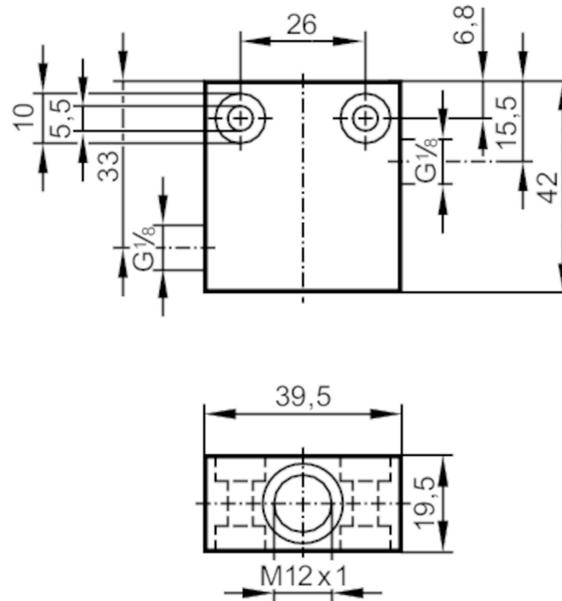

Einsatzbereich	
Applikation	für den industriellen Einsatz
Montage	über Einschraubverschraubung G1/8A, Einbaulage beliebig; (SA5)
Mediumtemperatur [°C]	0...80
Druckfestigkeit [bar]	100
Mess-/Einstellbereich	
Durchflussbereich [ml/min]	2...150
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	212,7
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	M12 x 1
Prozessanschluss	G 1/8
Zubehör	
Lieferumfang	Dichtungen: 1, U-seal
Zubehör optional	Adapter: ≤ 30 bar, E40101 Adapter: ≤ 300 bar, E40236
Bemerkungen	
Bemerkungen	Nur in Kombination mit dem Relativmodus des Strömungssensors nutzbar.
Verpackungseinheit	1 Stück