


T-Stück mit Schneidringverschraubung

T-PIECE QL28-18-28/VA

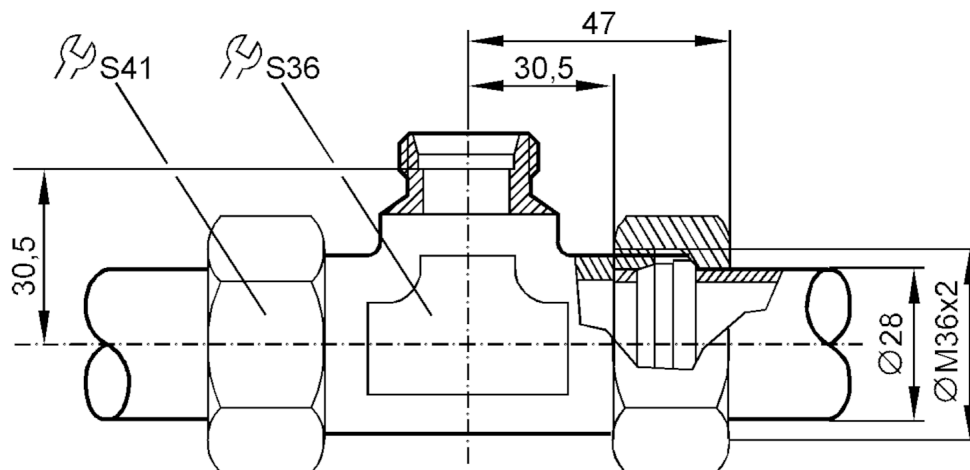

Einsatzbereich

Ausführung	für Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss M26x1,5
Applikation	für den industriellen Einsatz
Medien	Flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit [bar]	160

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	569,8
Montageart	Empfehlung: Präzisionsstahlrohre 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Sensorikanschluss	M26 x 1,5
Prozessanschluss	Ø 28 mm

Zubehör

Zubehör optional	Adapter: 1 x M18 x 1,5, zur Adaption von Strömungssensoren, E40104
------------------	--

Bemerkungen

Bemerkungen	Für die Anwendung geeignete und zugelassene Schmierpaste verwenden Hinweise zur Montage von Schneidringverschraubungen beachten
Verpackungseinheit	1 Stück