


# E40240



## Einbauadapter für Strömungssensoren

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

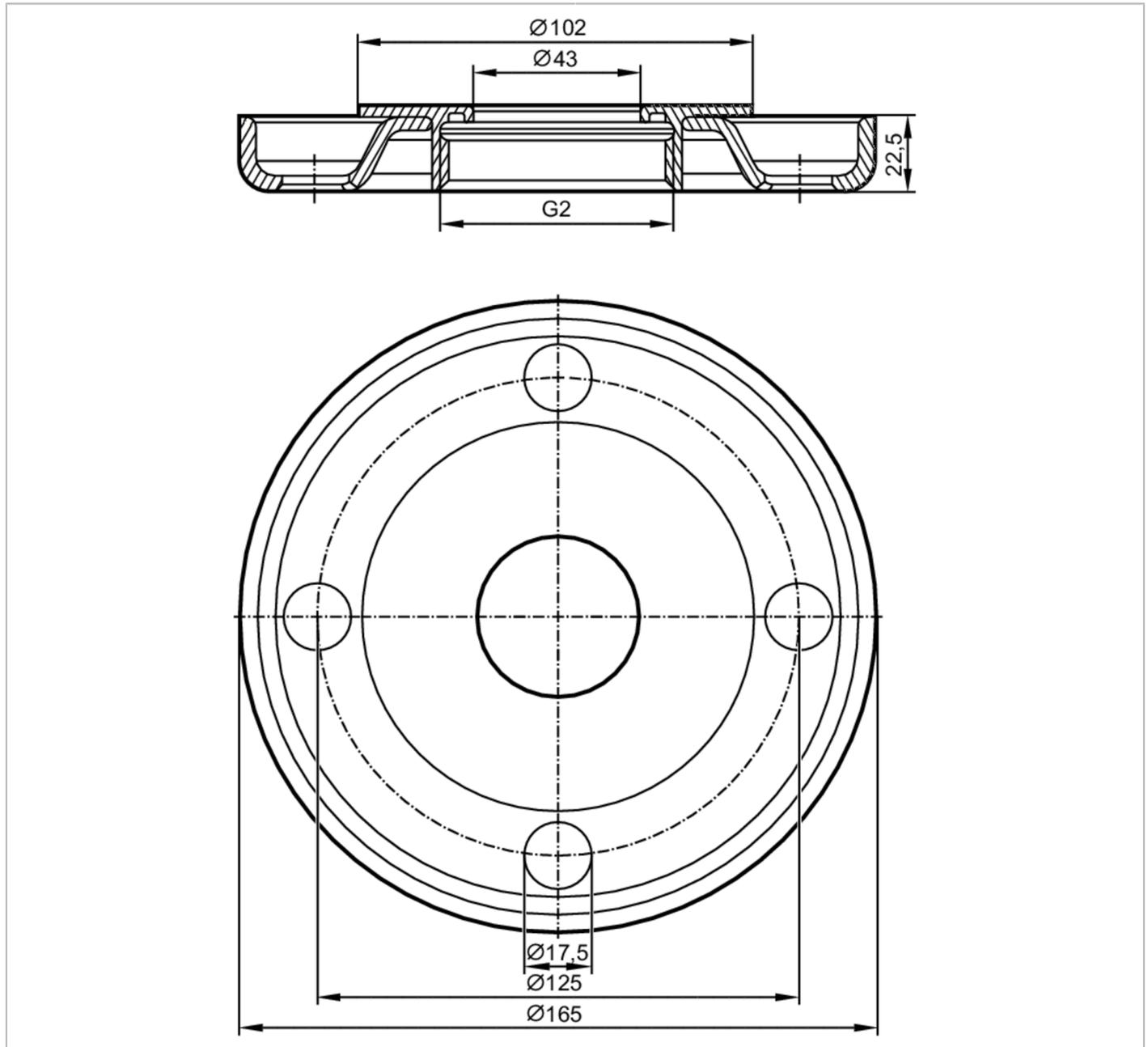

### ACS

Einsatzbereich	
Ausführung	für Strömungssensoren Typ SM2, SM9
Montage	SM2 SM9
Druckfestigkeit [bar]	16
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	2255,5
Montageart	Adapter; (drehbar)
Werkstoffe	Flansch: 1.4301 (Edelstahl / 304); Adapter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); O-Ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Sensorikanschluss	G 2

# E40240



## Einbauadapter für Strömungssensoren

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Prozessanschluss	Flansch DN50 in Anlehnung an DIN2642 / EN1092-1 Typ 2
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	O-Ringe: 2
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	2 Stück