




Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE G3/4 L300

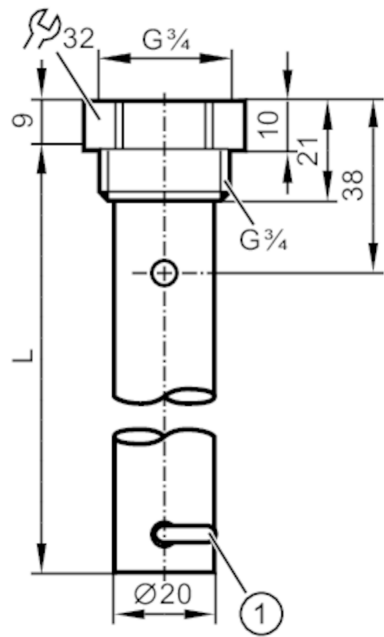

1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

CRN

Einsatzbereich		
Ausführung		für Füllstandsensoren LR
Mediumtemperatur	[°C]	-40...200
Druckfestigkeit	[bar]	16
Vakuumfestigkeit	[mbar]	-1000
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	16
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	215,5
Werkstoffe	Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301)	
Sensorikanschluss	Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde	
Länge L	[mm]	300
Zubehör		
Lieferumfang	Dichtung: 1	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	