


E43330



Schraubkupplung mit Blende

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM

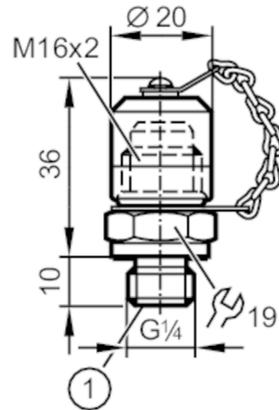

1: Drosselblende 0,18 mm

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	630
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10...60
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	76,3
Werkstoffe	Kupplungsgehäuse: 1.0718 (Stahl); Oberflächenbeschaffenheit: Zink / Nickel grau; Dichtung: NBR
Sensorikanschluss	G 1/4
Prozessanschluss	M16 x 2 Minimes
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück