




AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i 5 m UL

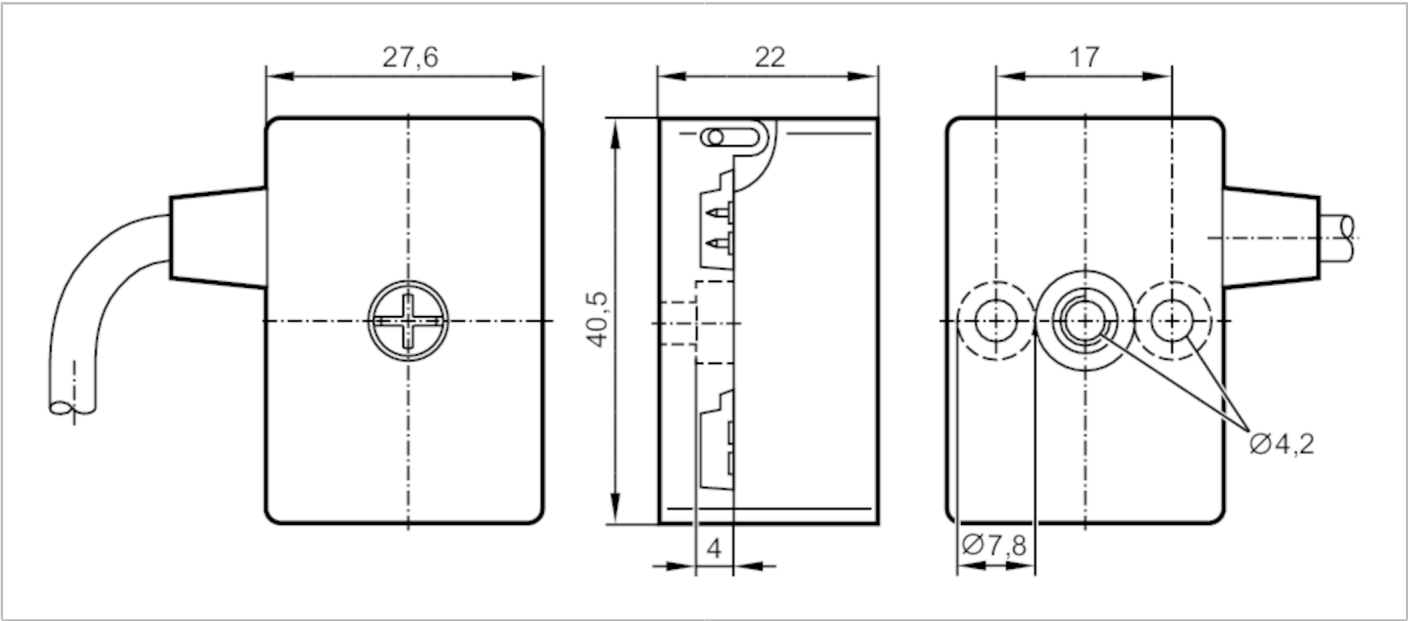

Elektrische Daten	
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit je Modul / [A] Steckplatz	4
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	182,8
Werkstoffe	Gehäuse: PBT / PC; Schraube: 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzugsdrehmoment [Nm]	< 1,65
Zubehör	
Zubehör optional	Flachkabelendstück:, E70413
	Schrumpfschlauch:, E70113
Bemerkungen	
Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden.
	Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück




AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i 5 m UL

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Anschluss

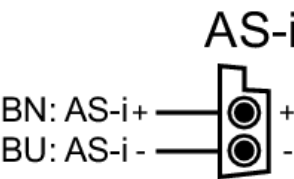

braun	AS-i +
blau	AS-i -