




RFID-Tag

ID-TAG/R40X10/04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

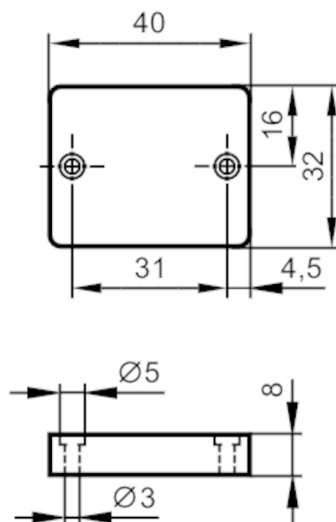

Einsatzbereich

Betriebstemperatur (aktiv)	[°C]	-20...65
Peaktemperatur (passiv)	[°C]	180

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	865...870
Speichergröße	[bit]	96
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...65
Lagertemperatur	[°C]	-40...180

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	18,5
Abmessungen	[mm]	32 x 8 x 40
Werkstoffe		PA 6.6 schwarz

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E80354



RFID-Tag

ID-TAG/R40X10/04

Weitere Daten

Leseabstand (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-