




Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

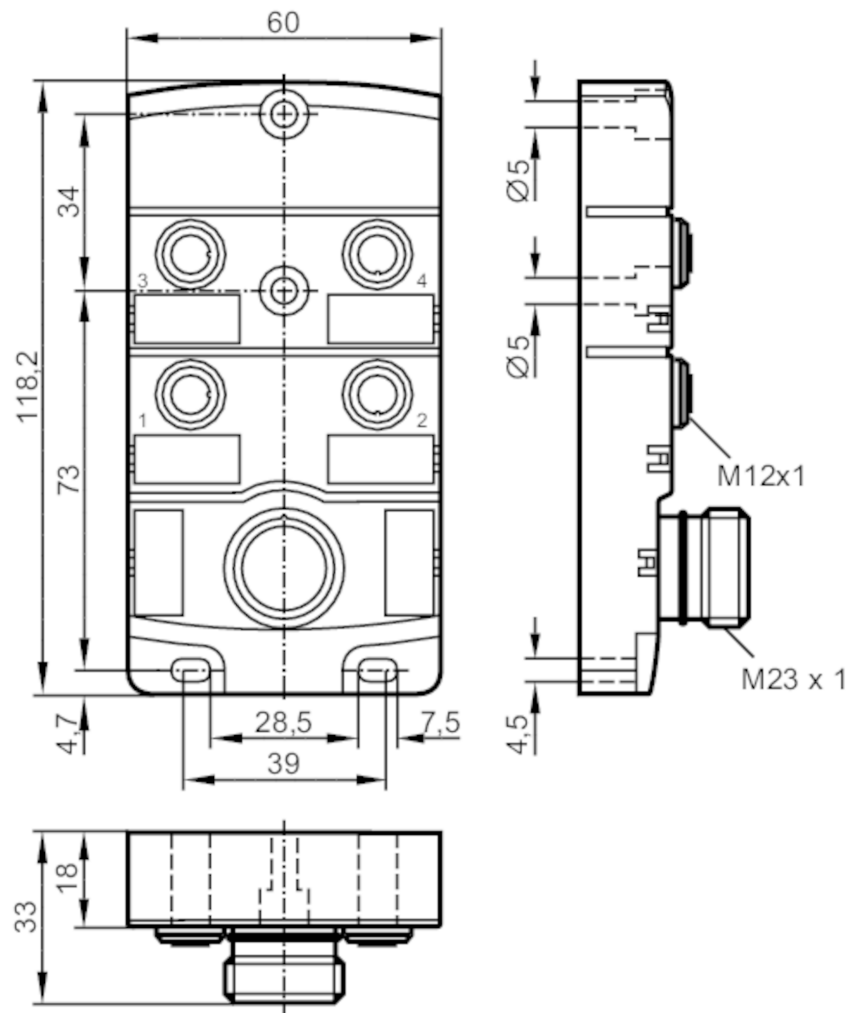

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80

**Zentralverteiler**

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	236,5
Abmessungen	[mm]	33 x 60 x 118,2
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M12

Zubehör


Lieferumfang	Verschlusskappen: 2
	Beschriftungsschilder: 4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

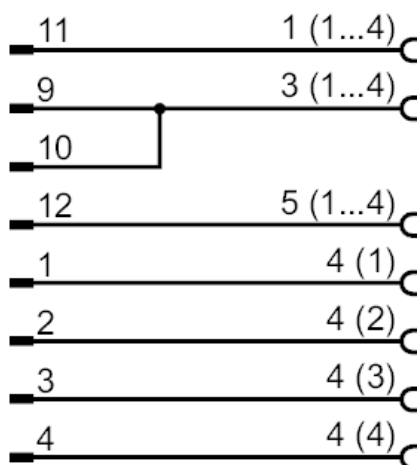**Anschluss**



Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

