




Zentralverteiler

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

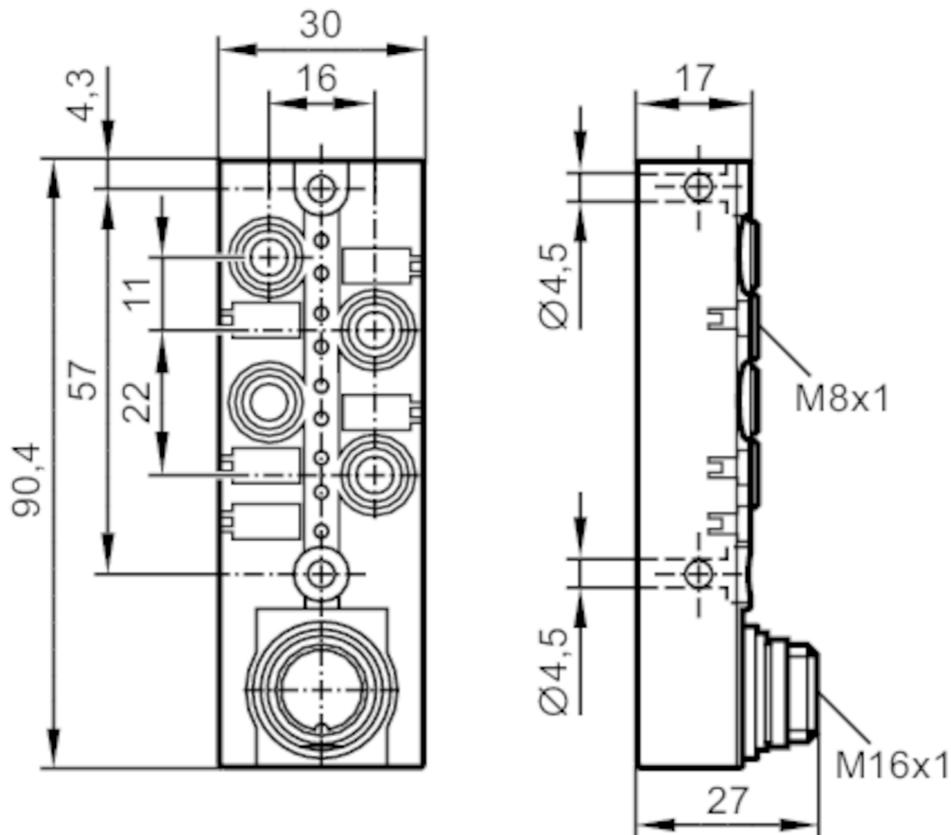

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)




Zentralverteiler

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	109,5
Abmessungen	[mm]	27 x 30 x 90,4
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M8
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional		Hutschienenadapter:, E73006
		Verschlusskappe: M8, E73005
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M16; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

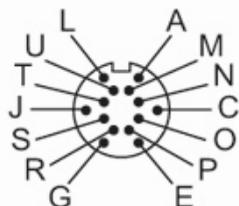




Zentralverteiler

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Anschluss

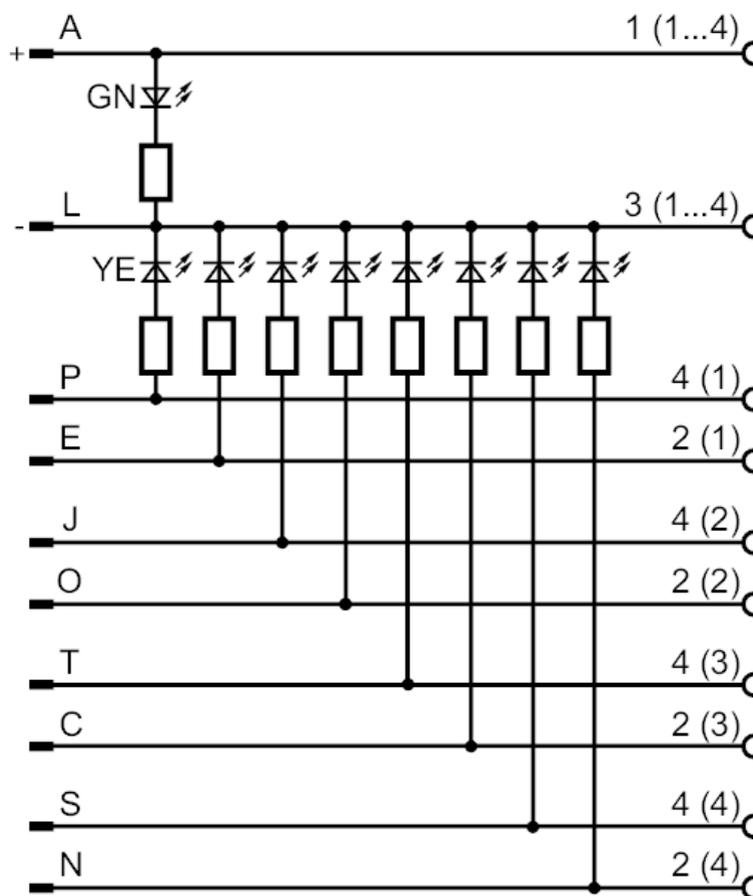

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

