




Y-Verteiler

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

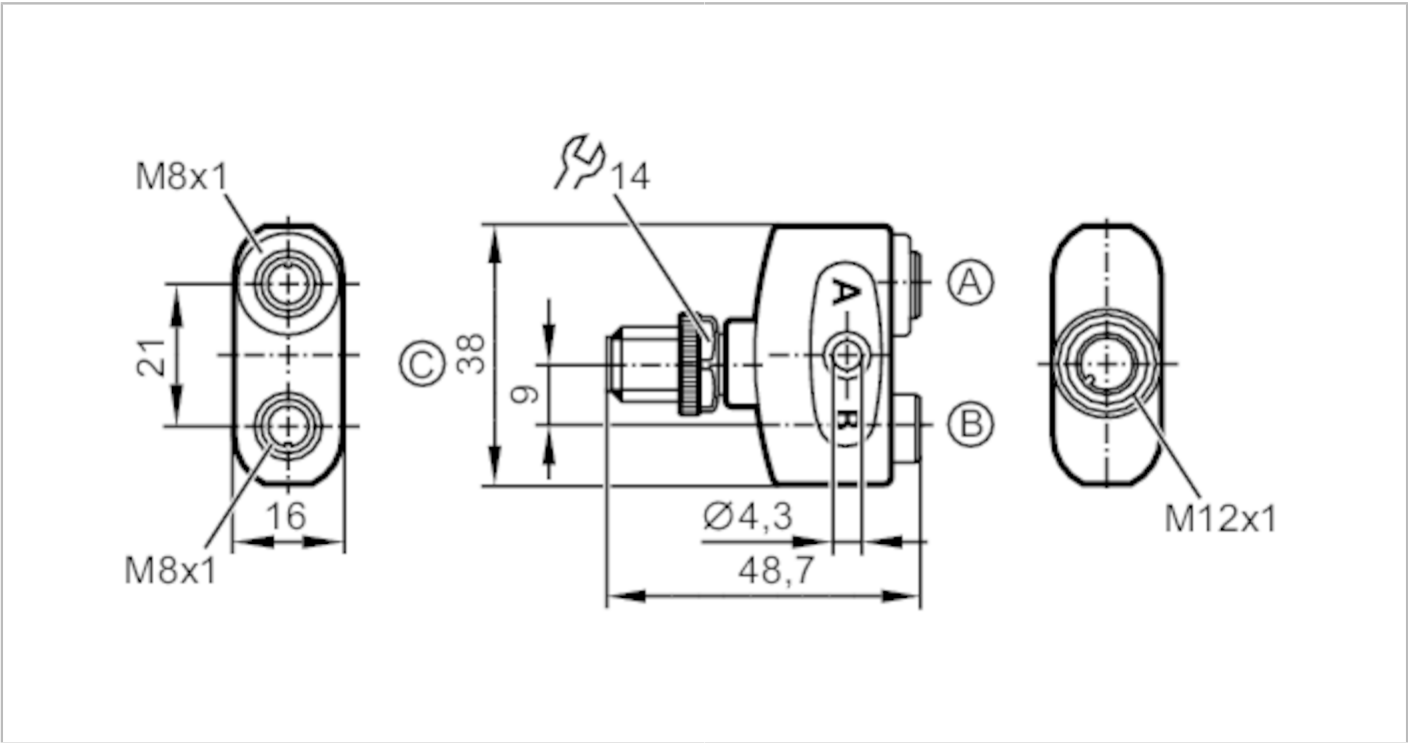

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur		cULus: ...65 °C
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Spannungsversorgung	Class 2
	File Nummer UL	E191684
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	30,2
Werkstoffe		Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Y-Verteiler

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrischer Anschluss

Anschluss

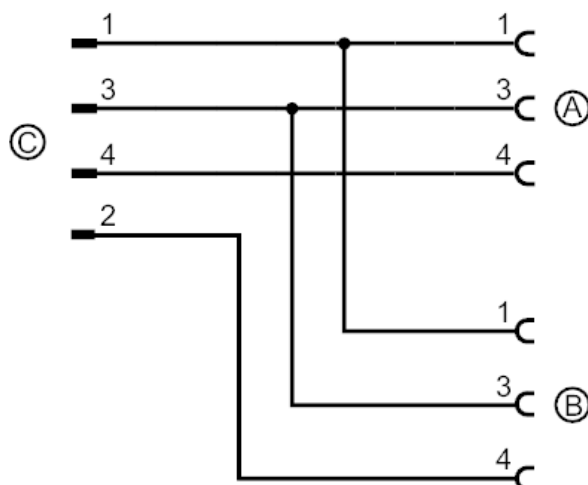

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M8; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm

