


EC0453



Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

BasicCable/DisplayModules A

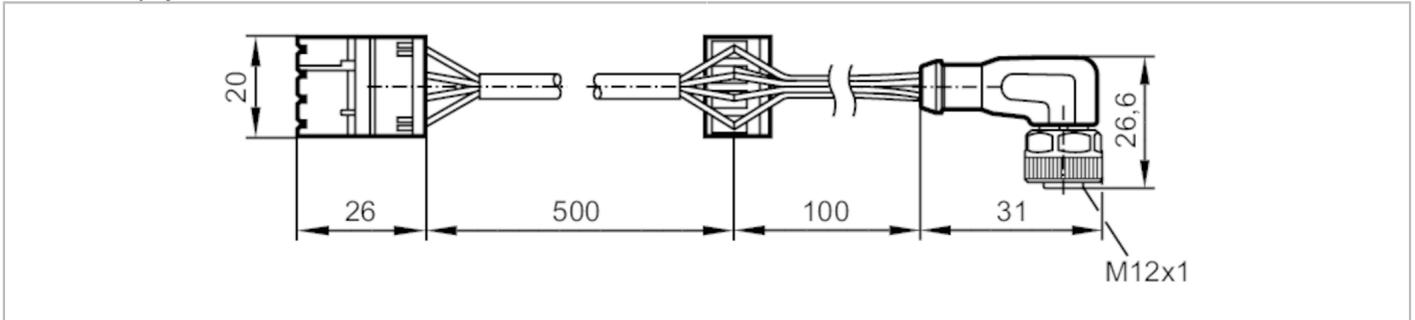

Einsatzbereich

Ausführung	konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Applikation	Spannungsversorgung; CAN-Bus

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	62,2
---------	-----	------

Bemerkungen

Bemerkungen	CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ohm) ist im Standard Timer-Kontaktgehäuse integriert Einsatz nur in Verbindung mit Abdeckung EC0402 sinnvoll
Verpackungseinheit	1 Stück




Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

BasicCable/DisplayModules A

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, schwarz; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Anschluss

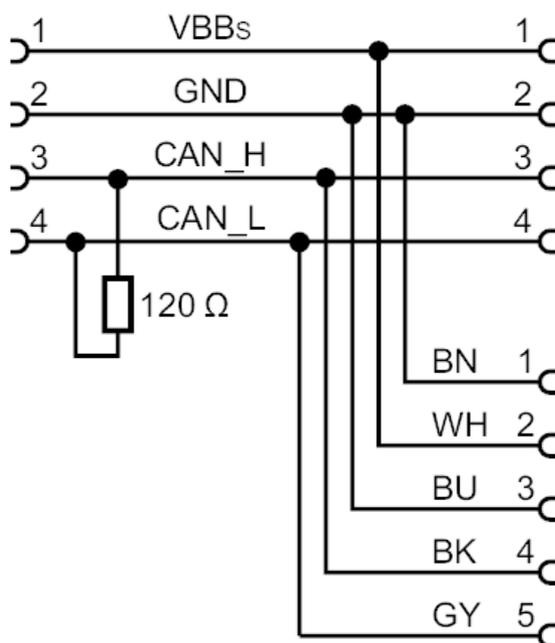

Adernfarben :
 BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau
 GY = grau
 WH = weiß