




DC/DC-Wandler

R360/DC/DC-CONVERTER/10V

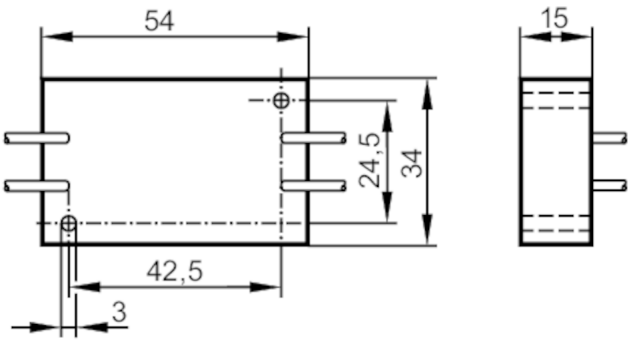

Einsatzbereich		
Ausführung		Gehäusemodul
Elektrische Daten		
Betriebsspannung		[V] 18...36 DC
Ausgänge		
Ausgangsspannung		[V] 10
Kurzschlusschutz		ja
Überlastfest		ja
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit		± 2 %
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		[°C] -25...71
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht		[g] 71
Abmessungen		[mm] 54 x 34 x 15
Werkstoffe		Gehäuse: Polyamid glasfaserverstärkt Vollverguss
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,28 m; Aderenden mit Endhülsen versehen		
Eingang		
rot	18...36 V	
schwarz	GND	
Ausgang		
schwarz	10 V DC	
blau	GND	