


O2D924



Externe Beleuchtung

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

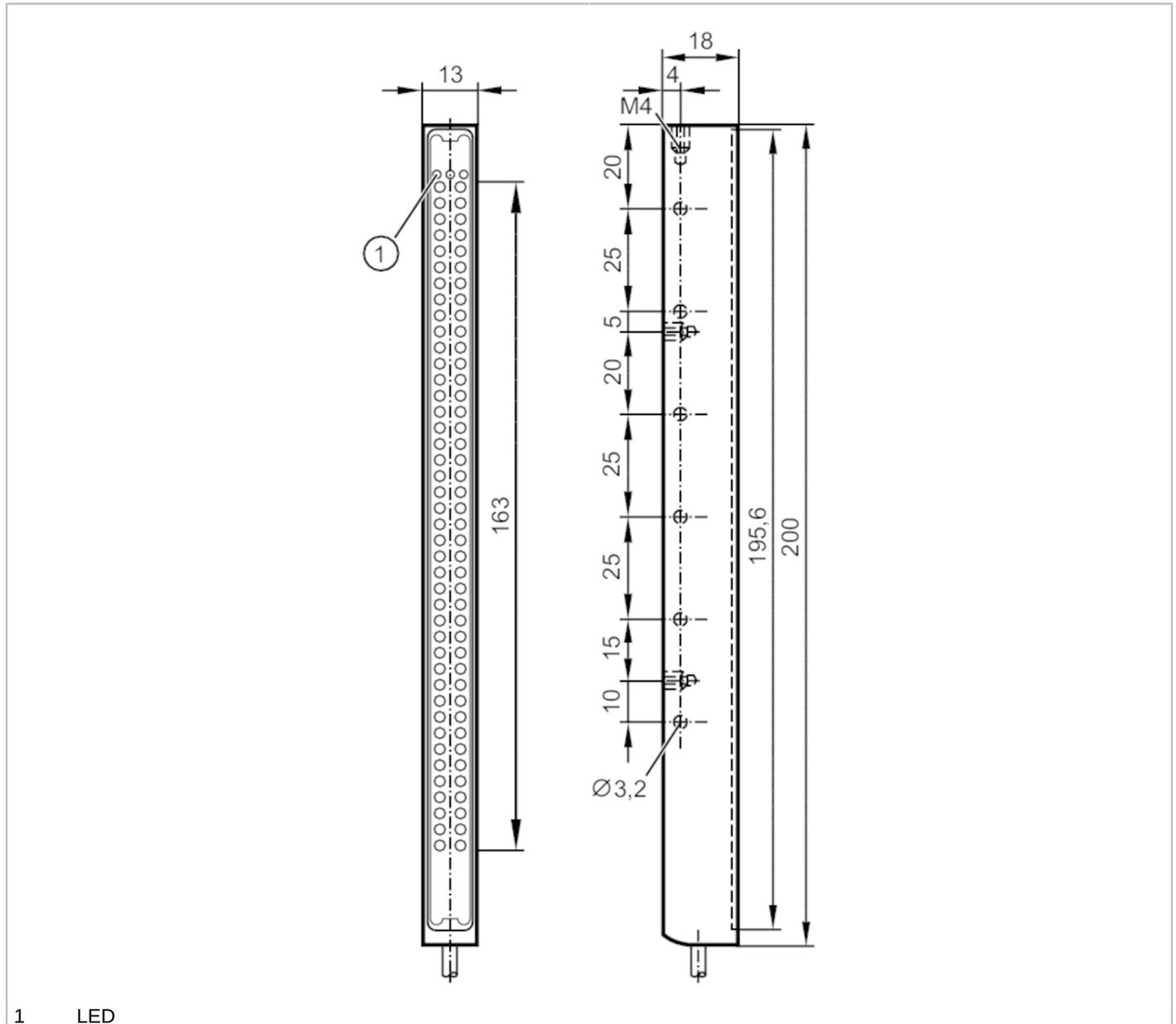

1 LED



Produktmerkmale

Lichtart Rotlicht

Einsatzbereich

Leuchtfeld [mm] 10 x 150

Bauform Balken

Betriebsart Hohe Lichtleistung (gepulst, Dauerbetrieb nur mit Kühlung); Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich)

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 24 DC

Stromaufnahme [mA] Betriebsart "Dauerbetrieb": 460; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 700

Lichtart Rotlicht

O2D924



Externe Beleuchtung

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Wellenlänge [nm] 617

Eingänge

Trigger 24 V PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -10...55

Lagertemperatur [°C] -25...75

Schutzart IP 65

Überhitzungsschutz ja; (Abschaltung bei 65...75 °C)

Zulassungen / Prüfungen

Photobiologische Sicherheit freie Gruppe; (DIN EN 62471:2008)

Mechanische Daten

Gewicht [g] 216,5

Abmessungen [mm] 200 x 13 x 18

Werkstoffe Aluminium schwarz eloxiert

Optikwerkstoff Glas

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Leuchtzustand 1 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

Übertemperatur 1 x LED, rot

 
Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz; 4 x 0,34 mm²

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A




O2D924



Externe Beleuchtung

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Anschluss

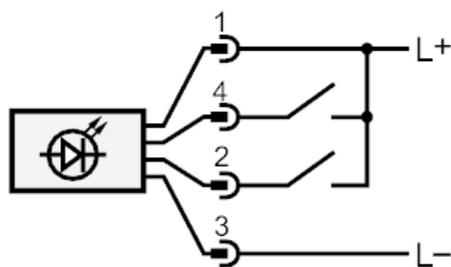

- 4 Trigger
- 2 Betriebsart "Hohe Lichtleistung"