


Sicherheitslichtvorhang

OYA1360-14-4-06-P-1

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

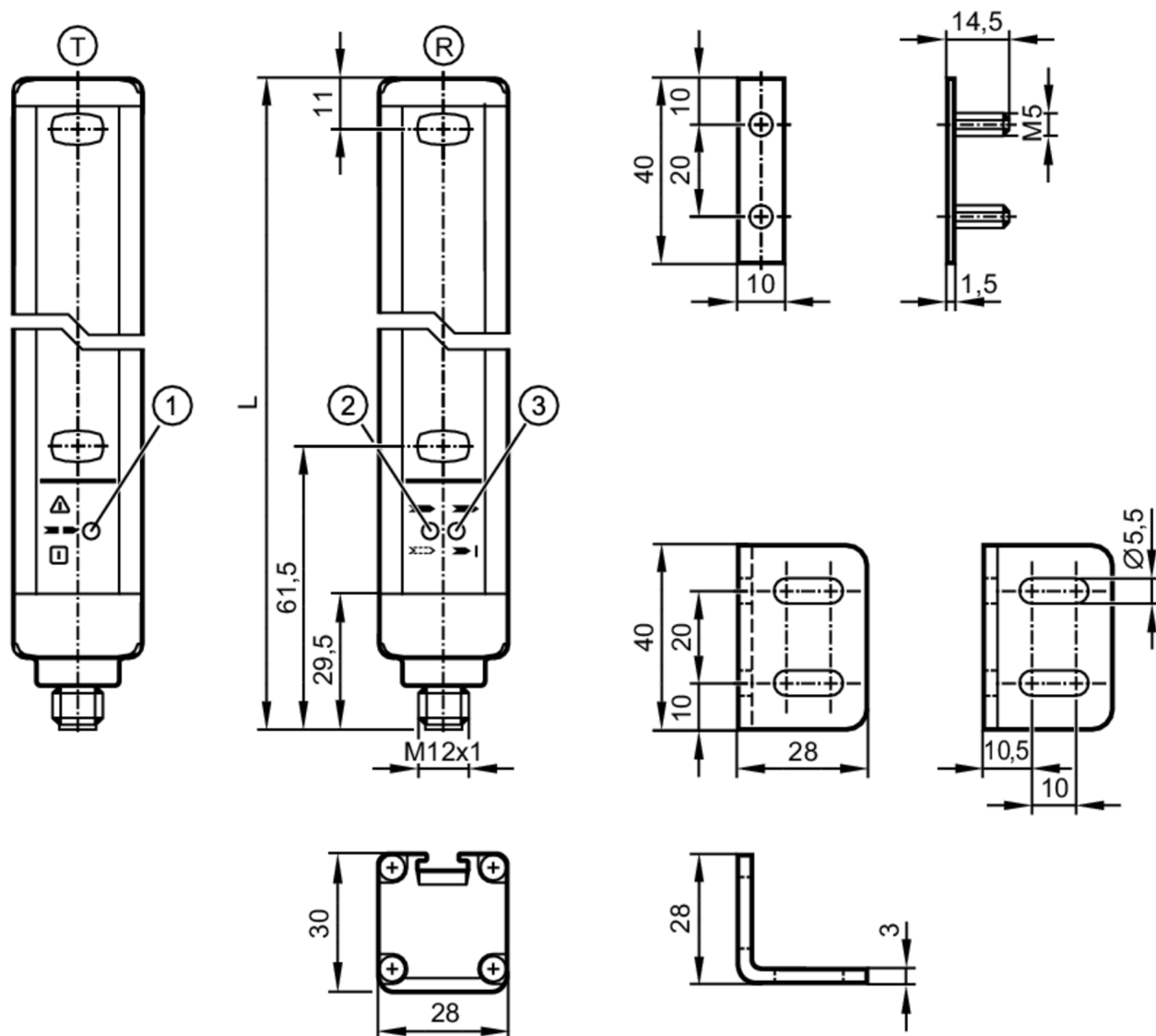

- T Sender
 R Empfänger
 1 LED 3-farbig rot / grün / orange
 2 LED 2-farbig gelb / blau
 3 LED 2-farbig rot / grün



Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Elektrische Ausführung	PNP
Schutzart	IP 65; IP 67

Einsatzbereich

Schutzfunktion	Zugangsabsicherung Fingerschutz
----------------	---------------------------------



Sicherheitslichtvorhang

OYA1360-14-4-06-P-1


Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	20
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 2
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	950
Empfänger		
Stromaufnahme	[mA]	83
Sender		
Stromaufnahme	[mA]	42
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Anzahl der OSSD-Ausgänge		2
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang	[mA]	400; (24 V)
Kurzschlusschutz		ja
Erfassungsbereich		
Schutzfeldhöhe	[mm]	1360
Auflösung (Detektionsvermögen d)	[mm]	14
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung)	[m]	0...3
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung)	[m]	1...6
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[ms]	18
Umgebungsbedingungen		
Einsatzort		Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...55
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	IEC 61496-1	
Schockfestigkeit	IEC 61496-1	
Vibrationsfestigkeit	IEC 61496-1	
Sicherheitskennwerte		
BWS-Typ (IEC 61496-1)		4
Entspricht den Anforderungen		ISO 13849-1: 2015 Kategorie 4, PL e
		IEC 61508 SIL 3
		IEC 62061 SIL 3
Gebrauchsdauer TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	3,0E-08




Sicherheitslichtvorhang

OYA1360-14-4-06-P-1

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	4570
Abmessungen	[mm]	1413 x 28 x 30
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC
Länge L	[mm]	1413
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige		LED, gelb
		LED, grün
		LED, rot
		LED, blau
		LED, orange
Zubehör		
Lieferumfang		Montagewinkel: 6
		Nutensteine: 6
		Muttern
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Empfänger		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m; bei Adernquerschnitt 0,34 mm²		

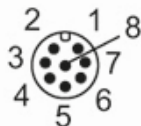

Anschluss

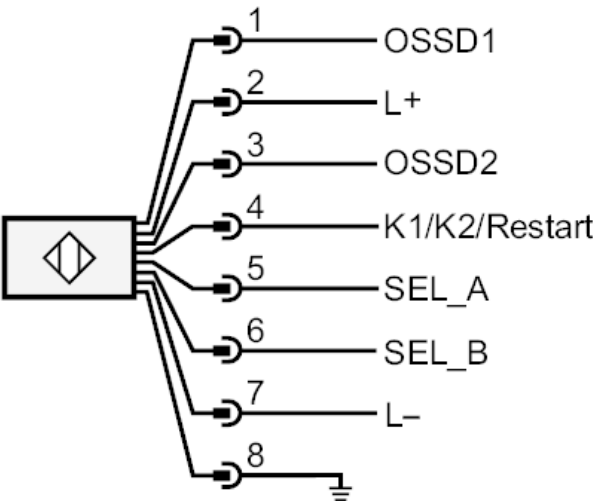


Sicherheitslichtvorhang

OYA1360-14-4-06-P-1

Elektrischer Anschluss - Sender

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A

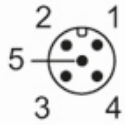

Anschluss

