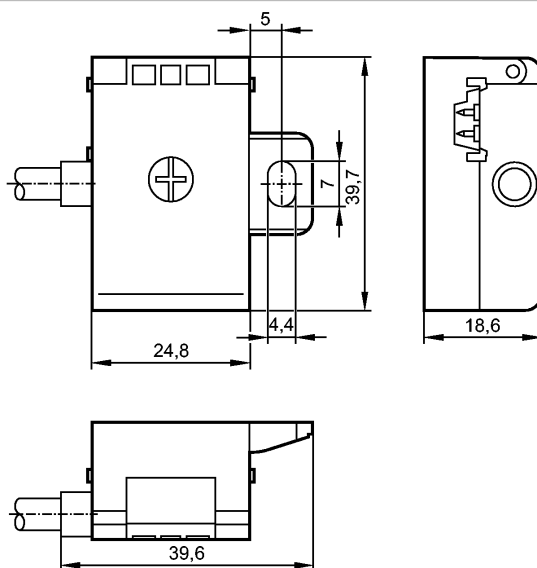


E70499

FC Splitter 5m

Zubehör


Produktmerkmale

FK-Abgriff

Übergang von Flachkabel auf Rundkabel

Kabellänge 5 m

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung AS-i

Strombelastbarkeit je Modul [mA] 4000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...75

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe PA 6 GF35 Grivory; Rundkabel: PUR; Adernisolation: PVC

Anzugsdrehmoment [Nm] 1,65

Gewicht [kg] 0,167

Elektrischer Anschluss

Anschluss FK-Abgriff mit Rundkabel / 5 m; 2 x 0,34 mm²; 2-polig, Leitungsmantel Ø 4,8 mm

Anschlussbelegung

AS-i +: braun

AS-i -: blau

Zubehör

 Zubehör (optional) Flachkabelendstück (E70413);
Schrumpfschlauch (E70113)

Bemerkungen

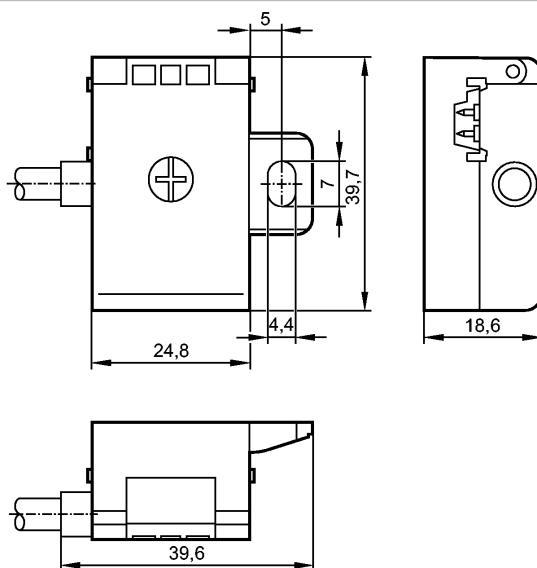
Bemerkungen Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.

Verpackungseinheit [Stück] 1

E70499

FC Splitter 5m

Accessories


Product characteristics

FC insulation displacement connector

Transition from flat cable to round cable

Cable length 5 m

Electrical data

Electrical design AS-i

Max. current load per module [mA] 4000

Environment

Ambient temperature [°C] -25...75

Protection IP 67

Mechanical data

Housing materials PA 6 GF35 Grivory; round cable: PUR; core insulation: PVC

Tightening torque [Nm] 1.65

Weight [kg] 0.167

Electrical connection

 Connection FC insulation displacement connector with round cable / 5 m; 2 x 0.34 mm²; 2-wire, cable sheath Ø 4.8 mm

Wiring

AS-i +: brown

AS-i -: blue

Accessories

 Accessories (optional) flat cable seal (E70413);
heat-shrink cap (E70113)

Remarks

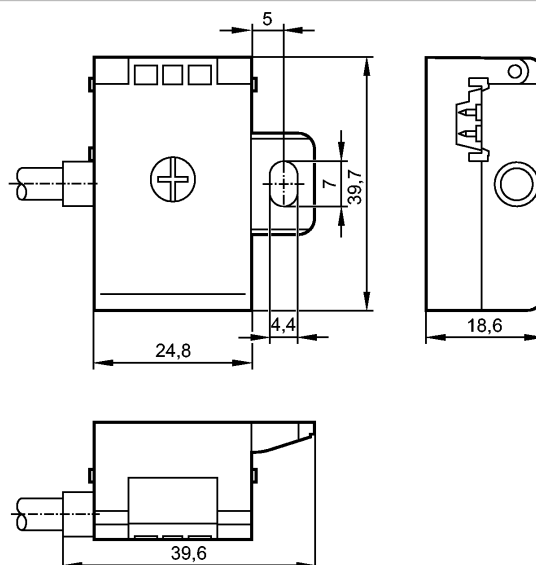
Remarks The flat cable cannot end in the splitter. Use a flat cable seal or heat-shrink cap for sealing.

Pack quantity [piece] 1

E70499

FC Splitter 5m

Accessoires


Caractéristiques du produit

Prise vampire

Passage du câble plat au câble rond

Longueur de câble 5 m

Données électriques

Technologie AS-i

Courant de sortie par module [mA] 4000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...75

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières boîtier PA 6 GF35 Grivory; câble rond: PUR; Isolation des conducteurs : PVC

Couple de serrage [Nm] 1,65

Poids [kg] 0,167

Raccordement électrique

 Raccordement prise vampire avec câble rond / 5 m; 2 x 0,34 mm²; 2 pôles, gaine de câble Ø 4,8 mm

Branchement

AS-i +: brun

AS-i -: bleu

Accessoires

 Accessoires (option) terminaison pour câble plat (E70413);
bouchon thermorétractable (E70113)

Remarques

 Remarques L'extrémité du câble plat ne peut pas se trouver dans le répartiteur.
Utiliser une terminaison pour câble plat ou un bouchon thermorétractable pour assurer l'étanchéité.

Quantité [pièce] 1