




Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031MSS0002H03STGH030MSS

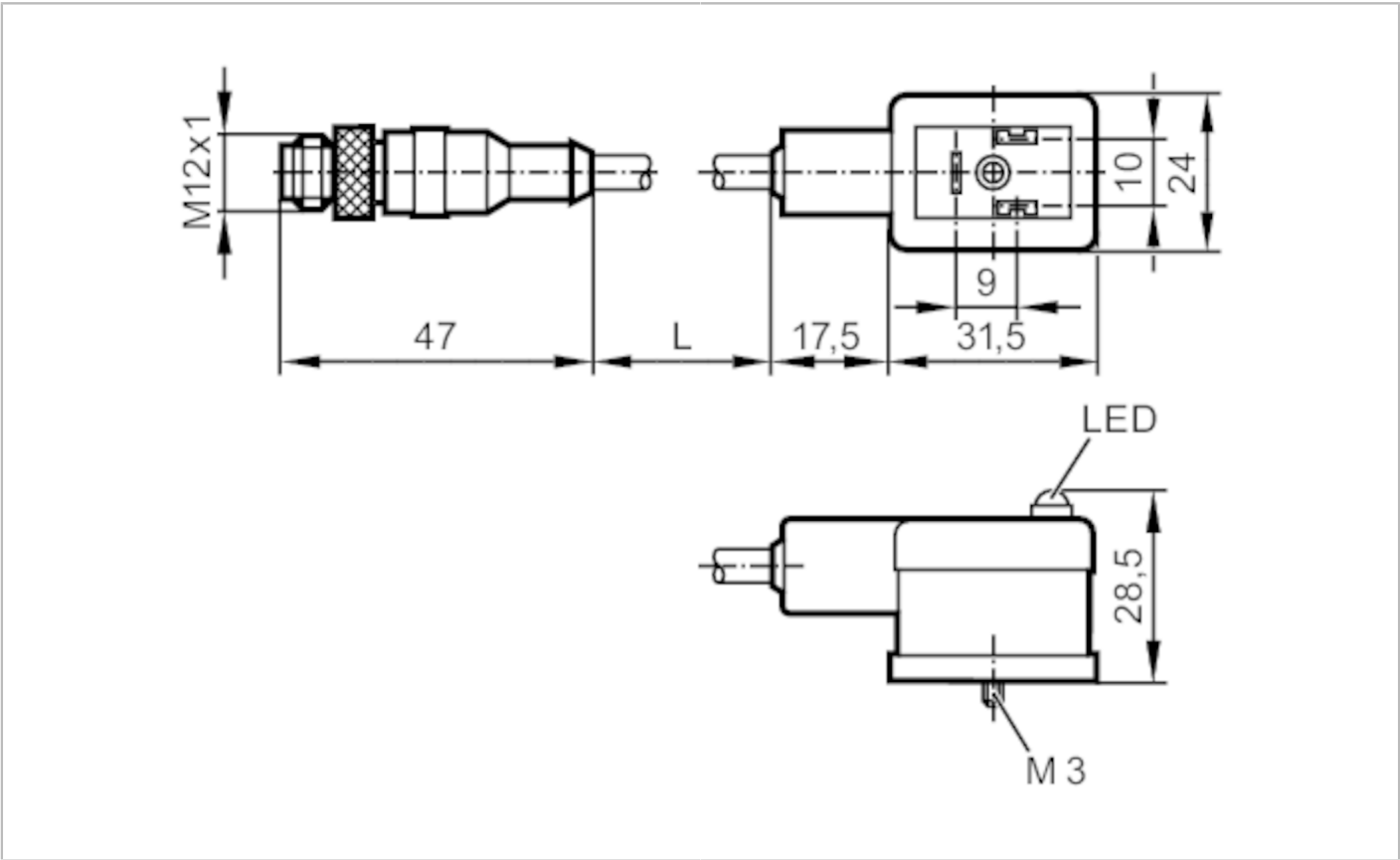

Campo de aplicación

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |
| Libre de siliconas      | sí                                                        |

Datos eléctricos

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V]    | < 24 AC/DC |
| Protección contra sobretensión | sí; (VDR)  |
| Corriente máxima total [A]     | 3          |

Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
| Grado de protección       | IP 67    |

Datos mecánicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Peso [g]              | 134,3            |
| Materiales            | PUR              |
| Material del cuerpo   | PUR              |
| Material de la tuerca | latón, niquelado |

Indicaciones / elementos de mando

|            |                |                   |
|------------|----------------|-------------------|
| Indicación | Disponibilidad | 1 x LED, amarillo |
|------------|----------------|-------------------|

Accesorios

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Componentes incluidos | tornillo            |
|                       | campo de rotulación |



## Prolongador con conector para válvulas

 
VVDAB031MSS0002H03STGH030MSS

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión

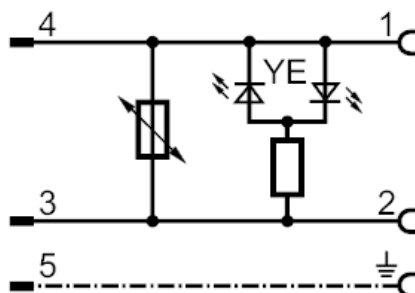

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: latón niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

