




T-kappale

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

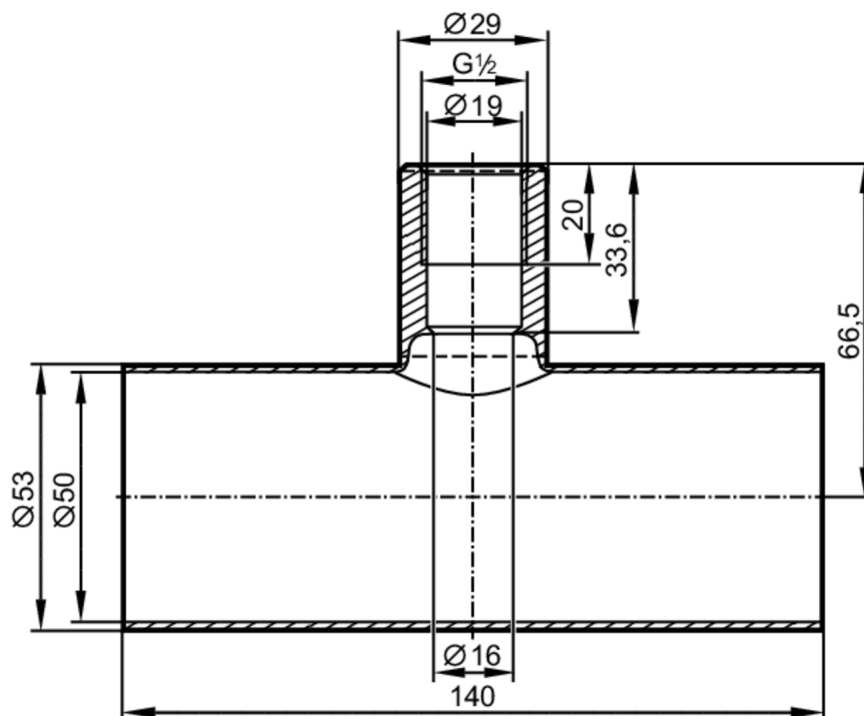

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Sovellutus	
Malli	antureille ja prosessiliitännällä varustetuille adaptereille G ½ A
Painealue [bar]	20
Hyväksynyt / testit	
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	667,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 53 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,8 / 4
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	O-rengas: 1, FKM
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl