




T-nastavak

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

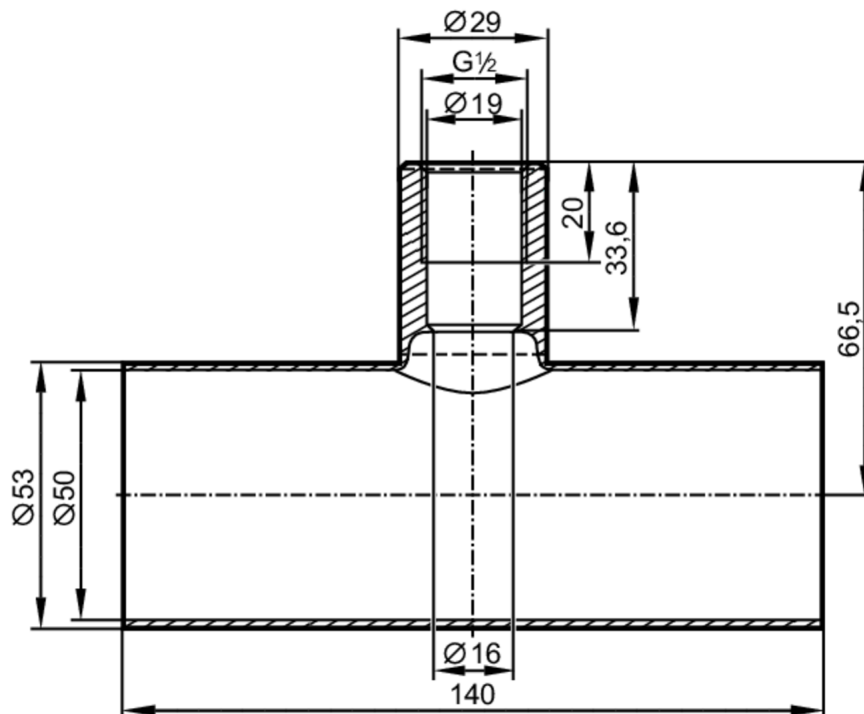

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Primjena		
Dizajn		za senzore i adaptere s procesnim spojem G 1/2 A
Snaga tlaka	[bar]	20
Testovi / odobrenja		
Direktiva o tlačnoj opremi		Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute		U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci		
Težina	[g]	667,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora		G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak		Zavareni adapter Ø 53 mm
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova		0,8 / 4
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		O-prsten: 1, FKM
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.