




Beépítési adapter kapacitív érzékelőkhöz

MOUNTING CAP G1",POM

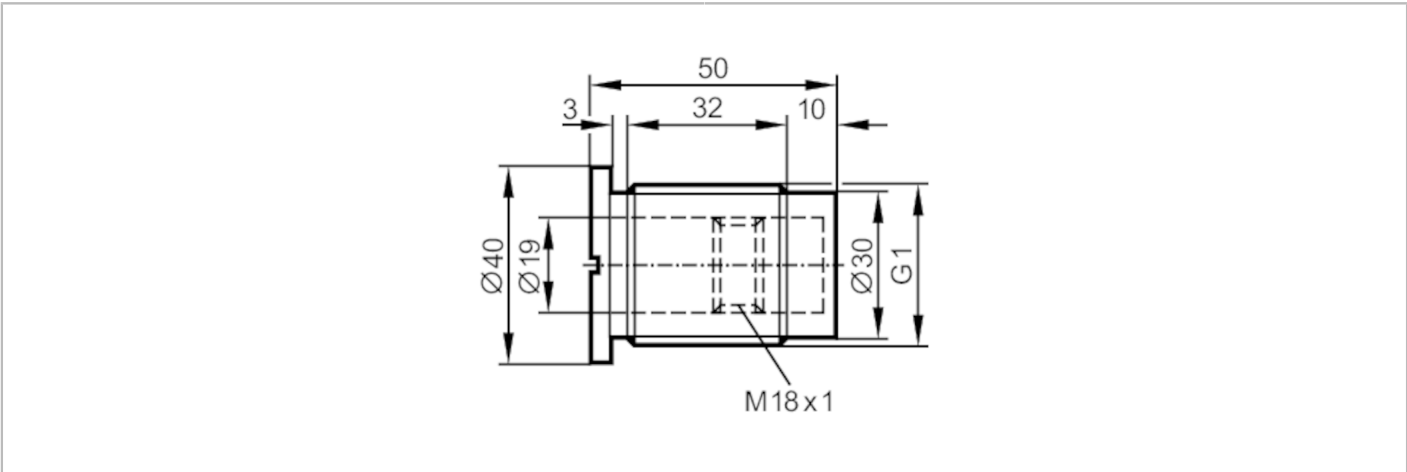

Felhasználási terület		
Nyomásállóság	[bar]	8
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	40
Méret	[mm]	G 1 / L = 50
Menet megjelölés		G 1
Anyagok		Adapter: POM
Meghúzási nyomaték	[Nm]	5
Szenzor csatlakozás		menetes csatlakozó M18 x 1 belső menet
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1 külső menet
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db