


E11033



静電容量式近接センサ用取付けアダプタ
MOUNTING ADAPTER M30 POM

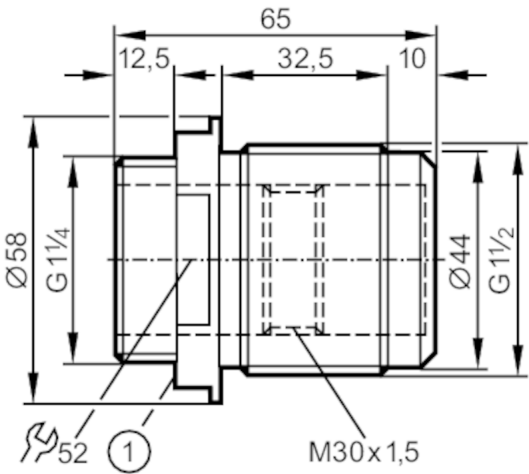

1 O-リング 44 x 2 mm



アプリケーション		
媒体温度	[°C]	-25～100
媒体温度 短時間	[°C]	-25～110
最大許容圧力	[MPa]	0.8
機械的仕様		
重量	[g]	90.5
外形寸法	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
ねじ規格		G 1 1/2
材質		アダプタ: POM, ガasket: EPDM
センサ接続		接圧部 M30 x 1,5 めすねじ
プロセス接続		接圧部 G 1 1/2 おすすめ
備考		
梱包数		1 個

備考

梱包数 1 個