


# E43904



## 静電容量式近接センサ用取付けアダプタ

MOUNTING CAP G1",POM

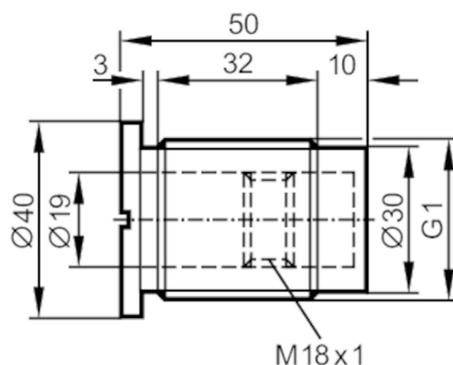

### アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 0.8

### 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~80

### 機械的仕様

重量 [g] 40

外形寸法 [mm] G 1 / L = 50

ねじ規格 G 1

材質 アダプタ: POM

締付トルク [Nm] 5

センサ接続 接圧部 M18 x 1 めすねじ

プロセス接続 接圧部 G 1 おすねじ

### 備考

梱包数 1 個