


E37663



온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350

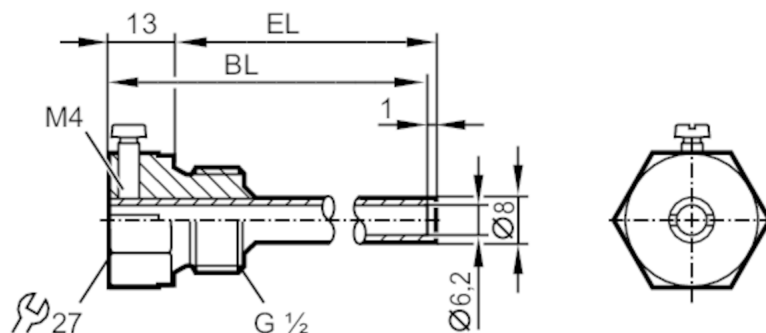

어플리케이션

디자인	온도센서용 EL = 350 mm
정격압력 [bar]	100
정격압력에 주의	< 250 °C

기계적 데이터

무게 [g]	150
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속	Ø 6 mm
프로세스 커넥션	G 1/2
설치 길이 EL [mm]	333
보어 길이 BL [mm]	345

비고

포장당	1 갯수
-----	------