




T-stuk

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

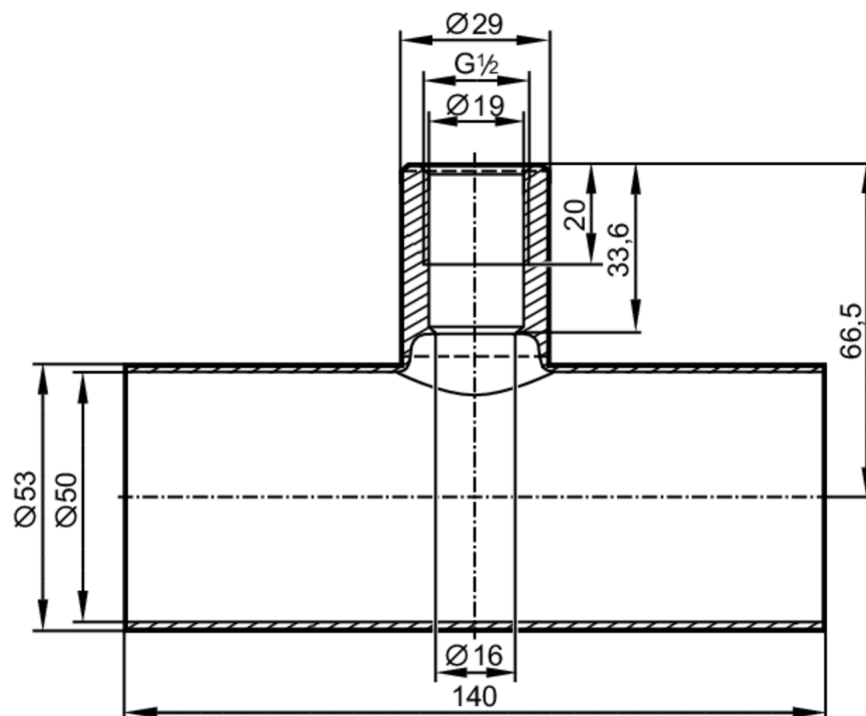

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Toepassingsgebied	
Uitvoering	voor sensoren en adapter met procesaansluiting G ½ A
Drukbestendigheid [bar]	20
Toelatingen / testen	
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	667,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 53 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,8 / 4
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ring: 1, FKM
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk