


E43318



T-stykke

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

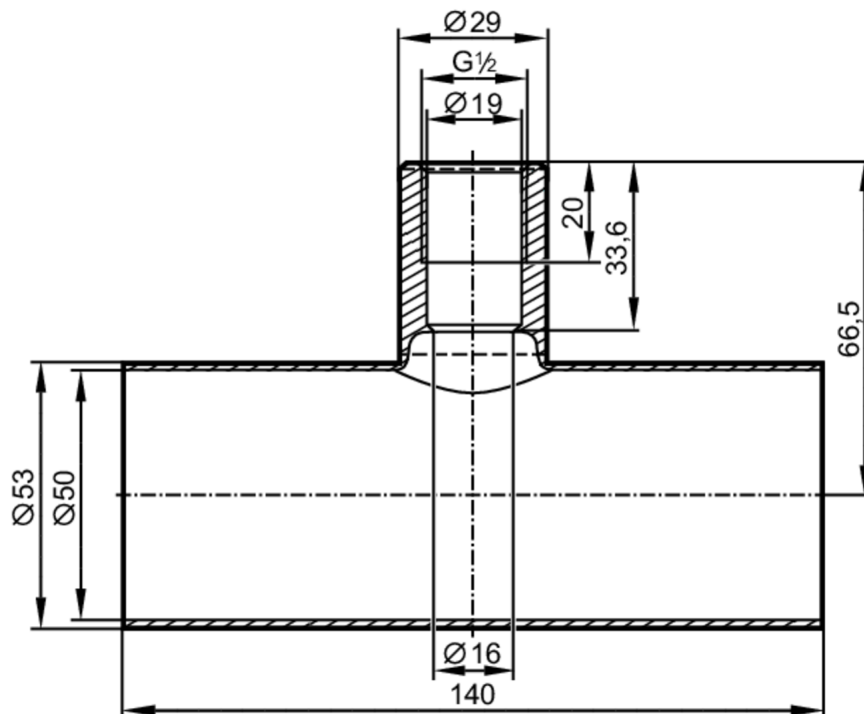

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Applikasjon		
Design		for sensorer og adaptere med prosesstilkobling G 1/2 A
Trykklassifisering	[bar]	20,00
Tester/godkjenninger		
Direktivet for trykkutstyr		En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner		Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data		
Vekt	[g]	667,50
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling		G 1/2 tettingskjegle
Prosesstilkobling		sveiseadaptere Ø 53 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene		0,8 / 4
Tilbehør		
Varer som leveres		O-ring: 1, FKM
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.