




O-ring

O-RG 16,40x1,00/FFKM

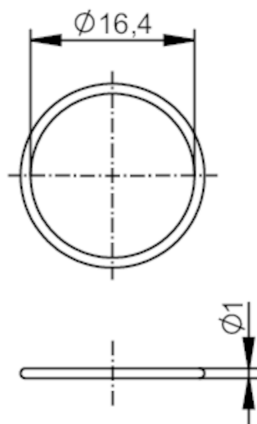

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-5...200
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	1,5
Diâmetro interno	[mm]	16,4
Diâmetro externo	[mm]	18,4
Materiais		FFKM

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------