



Cabo com conector

ADOGH030ZDB0002E03



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	5...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Humidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	81,5
Dimensões	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiais		invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM
Material da porca		latão, niquelado

**Cabo com conector**

ADOGH030ZDB0002E03

Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	1 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

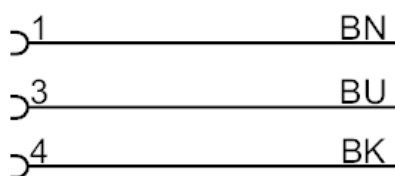
Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

**Conexão**

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul