


E43318



T型件

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

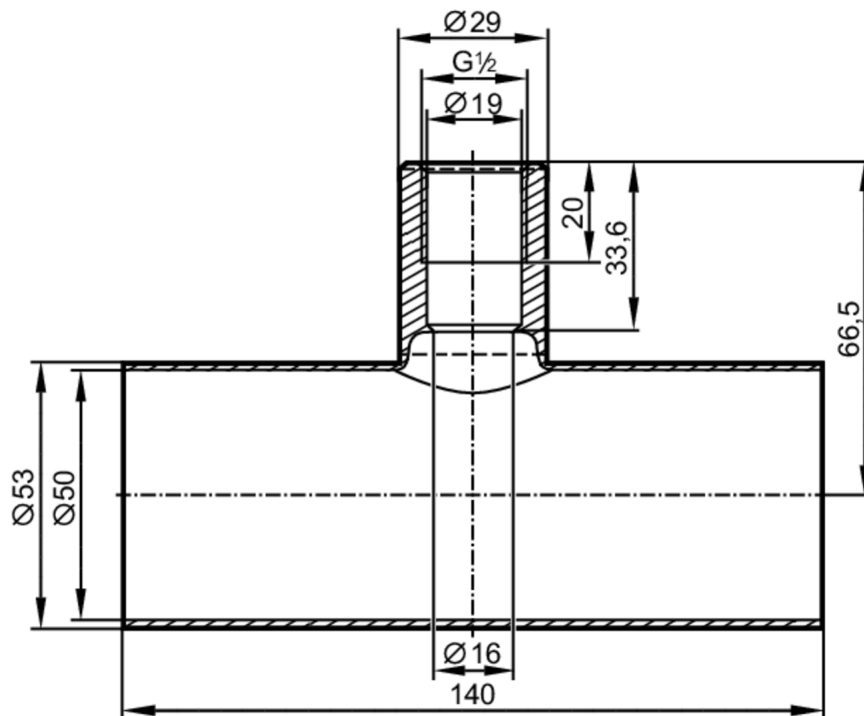

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

應用		
設計		應用於感測器和帶系統接口的適配器 G ½ A
抗壓強度	[bar]	20
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	667.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		G 1/2 密封錐面
製程連接		焊接適配器 Ø 53 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		0.8 / 4
附件		
供貨範圍		O形環: 1, FKM
注釋		
包裝單位		1 件數