



コネクタ



M12/RJ45型 ecolink コネクタ: ハイジエニック・ ウエットエリア用



食品・飲料産業ウエットエリア用



ハロゲンフリー、シリコンフリー
グリップ性を高めたナット部が
工具を必要とせず、高いシール性
と確実な接続をサポート
緩み防止機能により高い耐振動性
食品産業で使われる洗剤成分に
非常に強い材質を採用

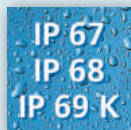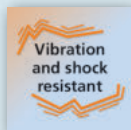

食品・飲料産業向けハイジエニック/ウエットエリア用コネクタ ecolink M12シリーズ

ほとんどのアプリケーションで求められるハイレベルなソリューションは、良質な材質・安全な製造プロセス・確実な取付けが揃ってこそ最終的に実現するものです。

非対称な動作構造が振動を防止してナットを緩みなく確実に締付け、長期間最高のシール機能を発揮します。

コネクタは工具を使わなくても、問題なく手で取付け/取り外しすることが可能です。

アプリケーションに特化した材質を使用し、製造プロセスにおいて一貫した管理により高い品質基準をクリアした製品を提供いたします。



技術データ：

使用電源電圧: AC 30V / DC 60V
 定格電流: 1.5A
 保護構造: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
 (機器に接続した状態)
 RJ45コネクタ: IP 20
 ナット締め付けトルク: 0.6-1.2Nm
 (接続機器の最大値に従うこと)
 使用周囲温度:
 -25~80°C, RJ45コネクタ: -40~70°C
 振動 / 衝撃: 750G, 100万回

材質：

外装 / 本体成形部: PP
 M12コネクタ: PP, RJ45コネクタ: PC
 接触部: PA 6.6
 カップリングナット: SUS316L / 1.4404
 コンタクトピン: 金メッキ
 シールリング: EPDM
 ケーブル: MPPE ハロゲンフリー, シリコンフリー,
 シールド, プラグにスクリーン接続
 4ピン: 4 x 0.34mm², Ø 6.5mm


アプリケーション：

ハイジエニック・ウエットエリア、食品産業向け

製品

タイプ	仕様/説明	コード No.
接続ケーブル M12コネクタ / RJ45コネクタ		
	0.5 m	EVF555
	1.0 m	EVF556
	2.0 m	EVF557
	5.0 m	EVF558
	10.0 m	EVF558
	20.0 m	EVF560

外形寸法図

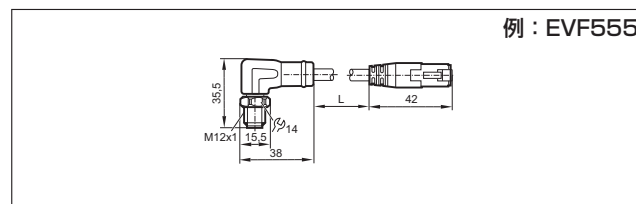

結線図

