



看看ifm新型電容式感應器 是怎麼一回事!

位置感應器



www.ifm.com/tw/ki6000

使用電容式感應器 “查看” 和評估製程值。

更多功能：

開關輸出、計時器功能以及常閉 / 常開和視窗功能。

易於通信：

製程值、參數設定和診斷可經由IO-Link傳輸和評估。

便利：

利用LINERECORDER感應器軟體中的複製黏貼功能或經由可插拔複製器，實現多個感應器設定參數的複製。

完美：

配有LED顯示螢幕，巧妙而簡單。

 LINERECORDERSENSOR

液位信息

附著物

介質

IO-Link主機

電容式感應器




從感應器到ERP

具IO-Link的電容式感應器系列設立了新的標準，使得用戶為工業4.0做好了最充份的準備。您可以經由IO-Link結合多個電容式感應器進行連續液位檢測。





應用於工業應用

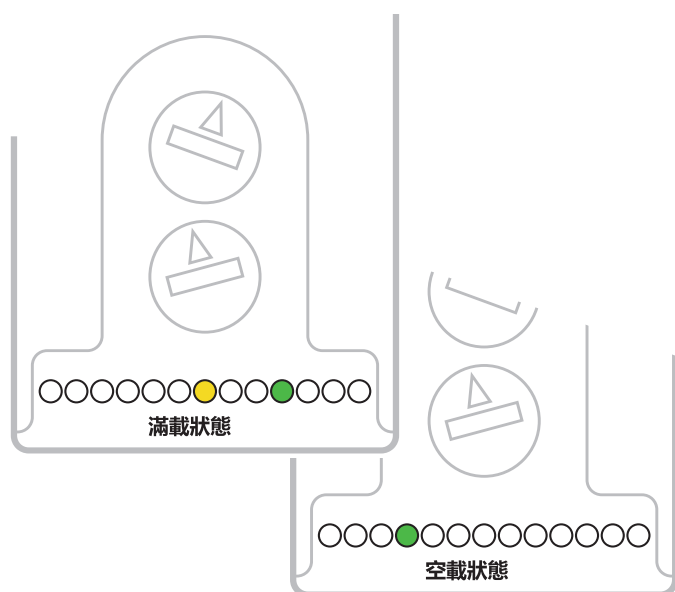

保證了完美的開關點輸出

12點LED顯示螢幕使得用戶可以“查看”開關點，並根據應用條件輕鬆進行相應調整。位於左側和右側、靠近中間黃色開關點LED的綠色LED應用於指示開關點的可靠性。

物料堆積或改變等問題會直接在感應器上顯示，因此用戶能立即進行相應調整。可以及時檢測並避免即將發生的錯誤，例如可以穿透包裝盒檢測散裝物料或牛奶等。

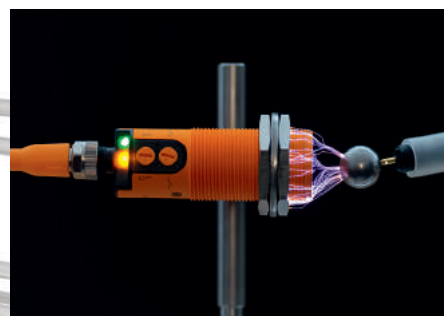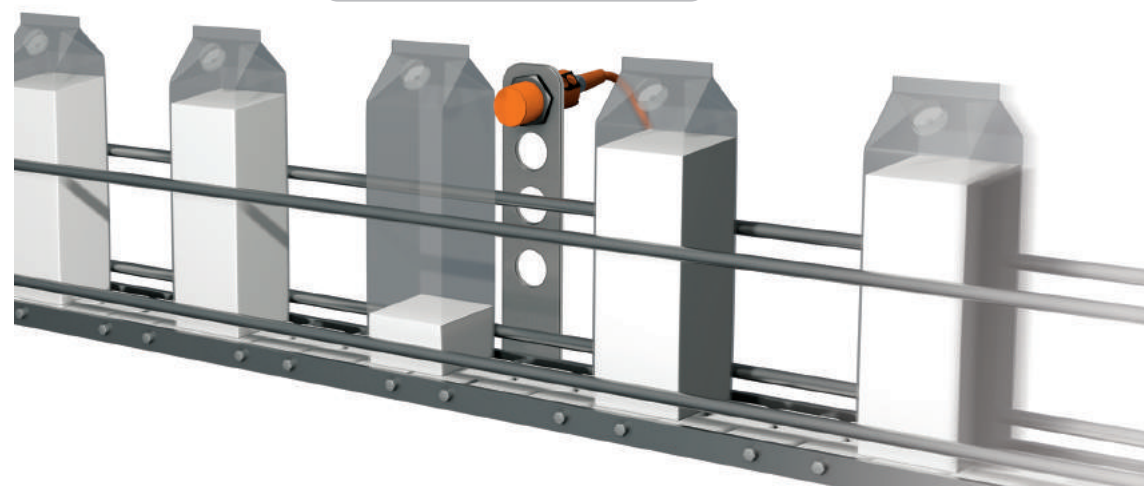

類型 M18		類型 M30		類型 M30金屬	矩形設計 (夾管式安裝)		
電纜	連接器 M12	電纜	連接器 M12	連接器 M12	電纜	連接器 M8	連接器 M12
信號顯示螢幕 PNP/NPN(NO/NC可選)							
	KG6000		KI6000				
示教功能 PNP(NO/NC可選)							
KG5069	KG5071		KI5083	KI5085	KQ6002	KQ6004	KQ6005
				KI5087	KQ5100	KQ5102	KQ5101
電位計					示教功能		
PNP		PNP			NPN(NO/NC可選)		
KG5301(NC)	KG5307(NC)	KI5301(NC)	KI5307(NC)		KQ6006		KQ6016
KG5303(NO)	KG5309(NO)	KI5303(NO)	KI5309(NO)				
NPN		NPN					
KG5302(NC)	KG5308(NC)	KI5302(NC)	KI5308(NC)				
KG5300(NO)	KG5306(NO)	KI5300(NO)	KI5306(NO)				

無機械接觸式電位計保證高達IP69K防護等級。面對溫度高達110°C介質都可以不受影響的正常操作。這個全新設計的感應器有著傑出的EMC電磁干擾防護。可抵抗高達30,000伏特的電磁場。

欲了解更多訊息，如技術資料、附件或應用影片，請至：
www.ifm.com/tw/ki6000





請登錄我們的網站:
www.ifm.com/tw

ifm – close to you!



位置感應器



運動控制感應器



工業影像



安全技術



製程感應器



工業通訊



IO-Link



RFID識別系統



設備狀態監測系統



應用於移動機器設備的系統



連接技術



軟體



電源



附件

宜福門電子(台灣)有限公司

■高雄總公司

高雄市前鎮區

復興四路12號9樓之6

郵遞區號: 806

電話: +886-7-335-7778

傳真: +886-7-335-6878

E-mail: info.tw@ifm.com

服務專線: 0800-883-678

■台中辦公室

台中市西屯區

台灣大道四段936號8樓之2

郵遞區號: 407

電話: +886-4-2463-8578

傳真: +886-7-335-6878

