


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT026

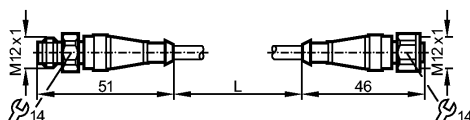

Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...100
Schutzart	IP 68 / IP 69K



Mechanische Daten

Ausführung	gerade / gerade
Werkstoff Griffkörper	PVC; PA 6.6 orange
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9
Gewicht [kg]	0,197

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PVC-Kabel / 5 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm
Mantelfarbe	orange

  Anschlussbelegung



Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVT026


E11781

VDOGH030VAS0005E03STGH030VAS

Connection technology

no longer available - archive entry

replaced by: EVT026

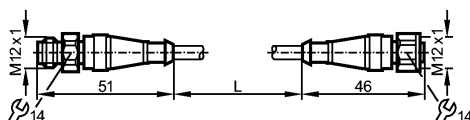

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design		AC/DC
Operating voltage	[V]	250 AC / 300 DC
Current rating	[A]	4

Environment

Ambient temperature	[°C]	-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K



Mechanical data

Design		straight / straight
Material body		PVC; PA 6.6 orange
Material nut		stainless steel 316L / 1.4404
Tightening torque for knurled nut [Nm]		plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9
Weight	[kg]	0.197

Electrical connection

Connection		PVC cable / 5 m; 3 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.5 mm
Sheath colour		orange

  Wiring



Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---


ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — E11781 — 02.04.2016

no longer available - archive entry

replaced by: EVT026

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT026

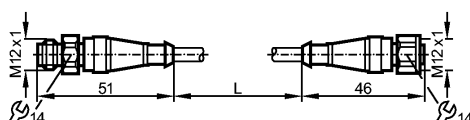

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Contacts dorés

Données électriques

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation	[V]	250 AC / 300 DC
Courant de sortie	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K



Données mécaniques

Version		droit / droit
Matière corps		PVC; PA 6.6 orange
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage maxi pour écrou		
[Nm]		embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9
Poids	[kg]	0,197

Raccordement électrique

Raccordement		câble PVC / 5 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,5 mm
Couleur de la gaine		orange

  Branchement



Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT026