

E10277




Conector macho a cablear

SSTGH040MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11504

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

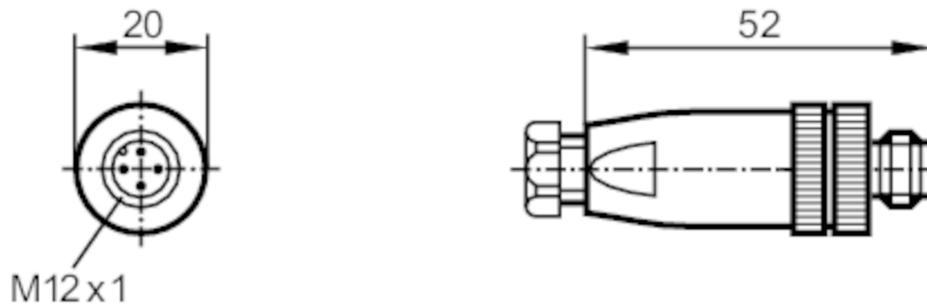

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 125 AC / < 150 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 20 x 20 x 52

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10277



Conector macho a cablear

 
SSTGH040MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

