


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-E6/4m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

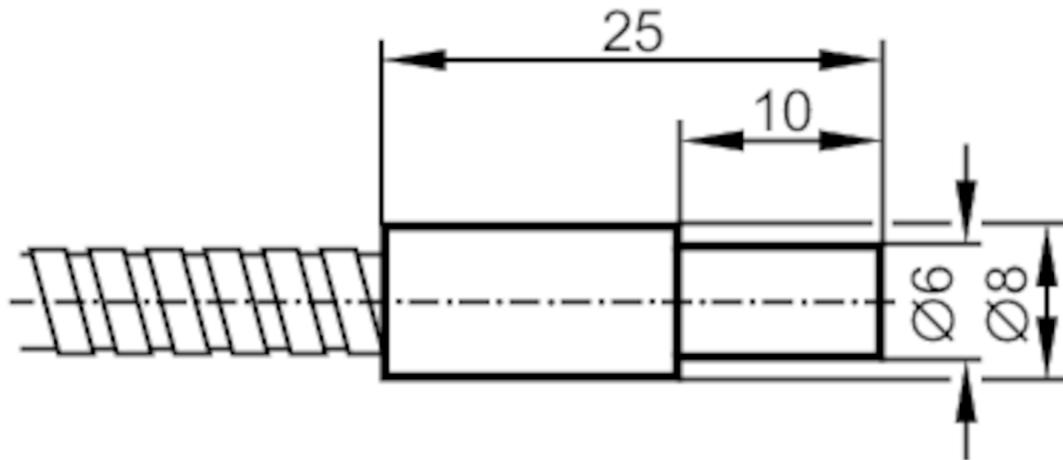

## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OIF

## OIF

Alcance de la fibra óptica [mm] 20

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...290

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Diámetro del cabezal de detección [mm] 6

Longitud total [mm] 4000

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Materiales Adaptador: PA

Material de la fibra vidrio

Material del cabezal de la fibra aluminio

Material del revestimiento aluminio

# E20324



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-E6/4m

### Notas

Cantidad por pack

1 unid.