




Prolongador

VDOGH030SCS01,5T03STGF030SCS

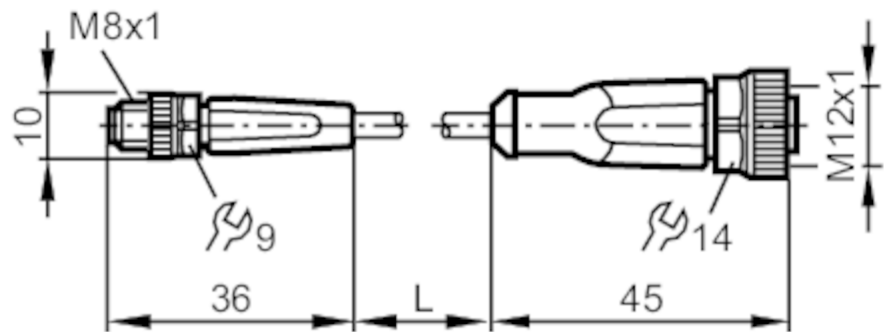

| Campo de aplicación                  |      |                                                                                             |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial              |      | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
| Aplicación                           |      | aplicaciones de soldadura                                                                   |
| Libre de siliconas                   |      | sí                                                                                          |
| Datos eléctricos                     |      |                                                                                             |
| Tensión de alimentación              | [V]  | < 50 AC / < 60 DC                                                                           |
| Clase de protección                  |      | III                                                                                         |
| Corriente máxima total               | [A]  | 3                                                                                           |
| Condiciones ambientales              |      |                                                                                             |
| Temperatura ambiente                 | [°C] | -25...90                                                                                    |
| Temperatura ambiente (en movimiento) | [°C] | -25...90                                                                                    |
| Grado de protección                  |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                                 |
| Datos mecánicos                      |      |                                                                                             |
| Peso                                 | [g]  | 71,4                                                                                        |
| Materiales                           |      | Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM                                            |
| Material de la tuerca                |      | latón, antiadherente                                                                        |
| Aptitud para cadenas portacables     |      | sí                                                                                          |



Prolongador

VDOGH030SCS01,5T03STGF030SCS

|                                  |                                      |                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitud para cadenas portacables | radio de curvatura para uso flexible | mín. 10 x diámetro del cable                                                           |
|                                  | velocidad de avance                  | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s² |
|                                  | ciclos de curvatura                  | > 2 Mio.                                                                               |
|                                  | esfuerzo de torsión                  | ± 180 °/m                                                                              |

| Notas             |                    |
|-------------------|--------------------|
| Notas             | sin portaetiquetas |
| Cantidad por pack | 1 unid.            |

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 1,5 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 4,5 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

Conexión

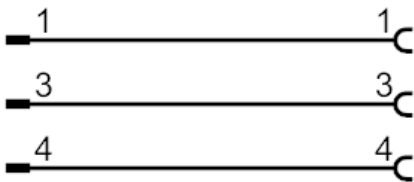

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

