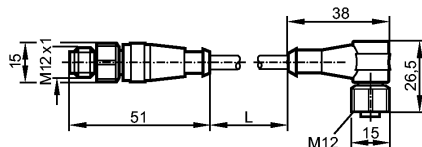


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag
Wird ersetzt durch: EVT049

Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M12-Kupplung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung		AC/DC
Betriebsspannung	[V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit	[A]	4

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten

Ausführung		gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper		PVC; PA 6.6 orange
Werkstoff Überwurfmutter		V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]		Stecker: 0,7...0,9 / Dose: 0,7...0,9
Gewicht	[kg]	0,105

Elektrischer Anschluss

Anschluss		PVC-Kabel / 2 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,3 mm
Mantelfarbe		orange

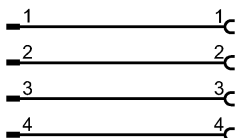Anschlussbelegung

Bemerkungen

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag
Wird ersetzt durch: EVT049


E11791

VDOAH040VAS0002E04STGH040VAS

Connection technology

no longer available - archive entry

replaced by: EVT049

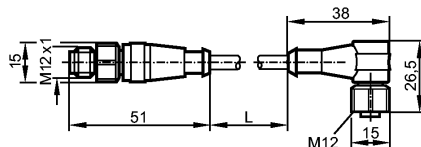

Product characteristics

Jumper

M12 plug / M12 socket

Free from silicone

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design		AC/DC
Operating voltage	[V]	250 AC / 300 DC
Current rating	[A]	4

Environment

Ambient temperature	[°C]	-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K


Mechanical data

Design		straight / angled
Material body		PVC; PA 6.6 orange
Material nut		stainless steel 316L / 1.4404
Tightening torque for knurled nut [Nm]		plug: 0.7...0.9 / socket: 0.7...0.9
Weight	[kg]	0.105

Electrical connection

Connection		PVC cable / 2 m; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5.3 mm
Sheath colour		orange

Wiring

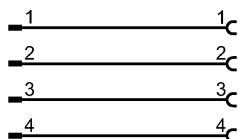

Remarks

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---


ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — GB — E11791 — 02.04.2016

no longer available - archive entry

replaced by: EVT049

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT049

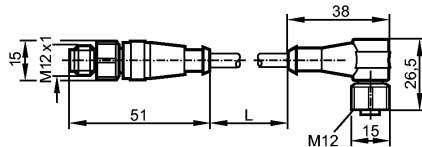

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M12

Sans silicone

Contacts dorés

Données électriques

Technologie		AC/DC
Tension d'alimentation	[V]	250 AC / 300 DC
Courant de sortie	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Protection		IP 68 / IP 69K


Données mécaniques

Version		droit / coudé
Matière corps		PVC; PA 6.6 orange
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage maxi pour écrou		embase: 0,7...0,9 / prise: 0,7...0,9
Poids	[kg]	0,105

Raccordement électrique

Raccordement		câble PVC / 2 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,3 mm
Couleur de la gaine		orange

Branchement

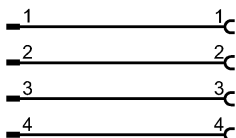

Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVT049