




## AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

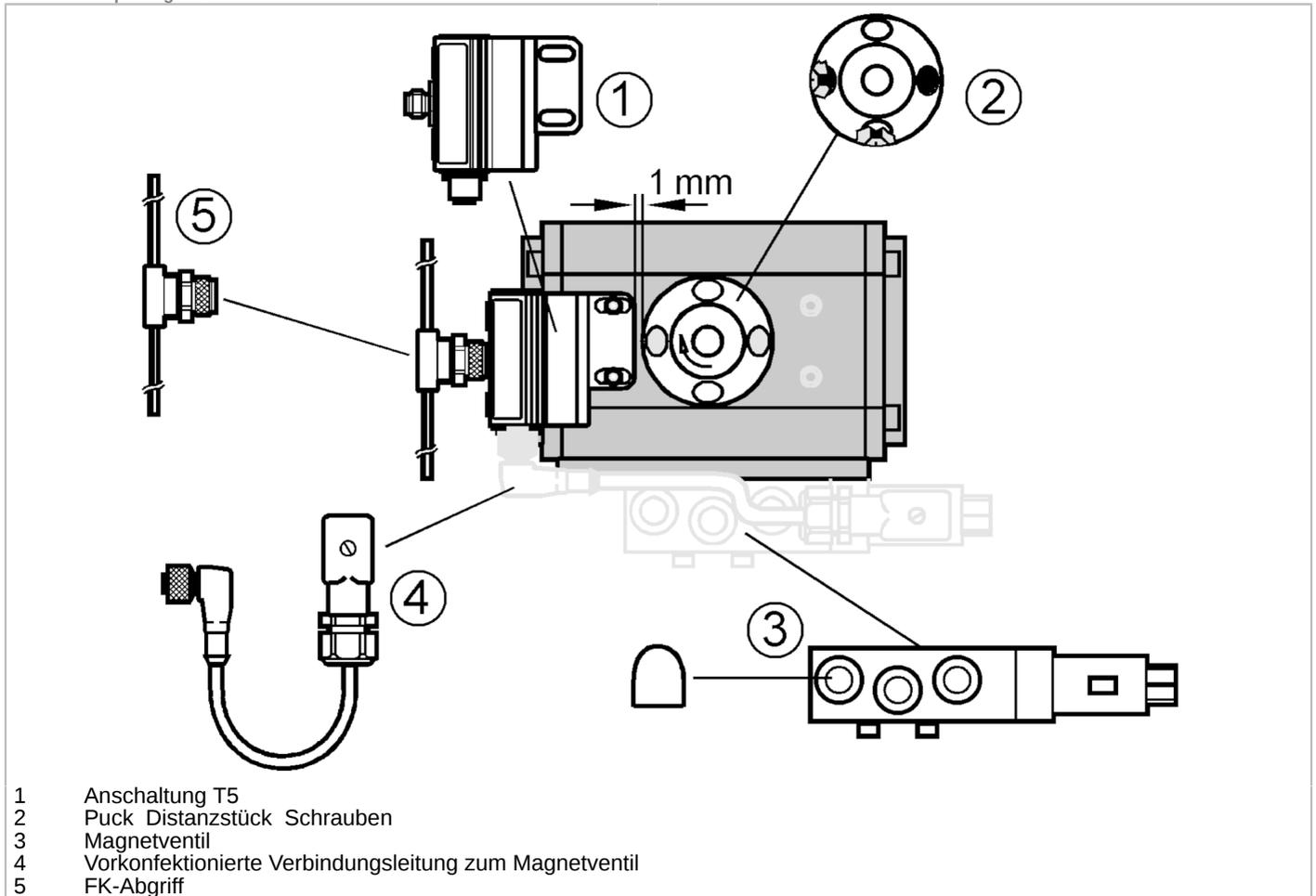

Produktmerkmale	
Ausgangsfunktion	PNP
Schaltabstand [mm]	4
Elektrische Daten	
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	160
Betriebsspannung AUX DC [V]	26,5...31,6; ("supply class 2" gemäß cULus)
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	2
Ausgänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	1
Ausgangsfunktion	PNP
Erfassungsbereich	
Schaltabstand [mm]	4
AS-i Kennwerte	
AS-i Version	2.1



## AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

AS-i Profil		S-7.A.E
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	A.E

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	900,95
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Lochpaarabstand	[mm]	130
Wellenhöhe Ventilantrieb	[mm]	30

### Zubehör


Lieferumfang	Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung: 1, AC2316	
	Schaltnocken: 1, E17328	
	Magnetventil: 1, Bürkert 428623	
	Schalldämpfer: 2, 780780N	
	Flachkabelabgriff: 1, E75471	
	Verbindungskabel: 1, E10845	

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

#### Elektrischer Anschluss - Buchse

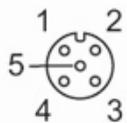

#### Ausgänge

3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang 1 +

#### Elektrischer Anschluss - Stecker



#### Anschluss

#### Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -