




AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische
Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

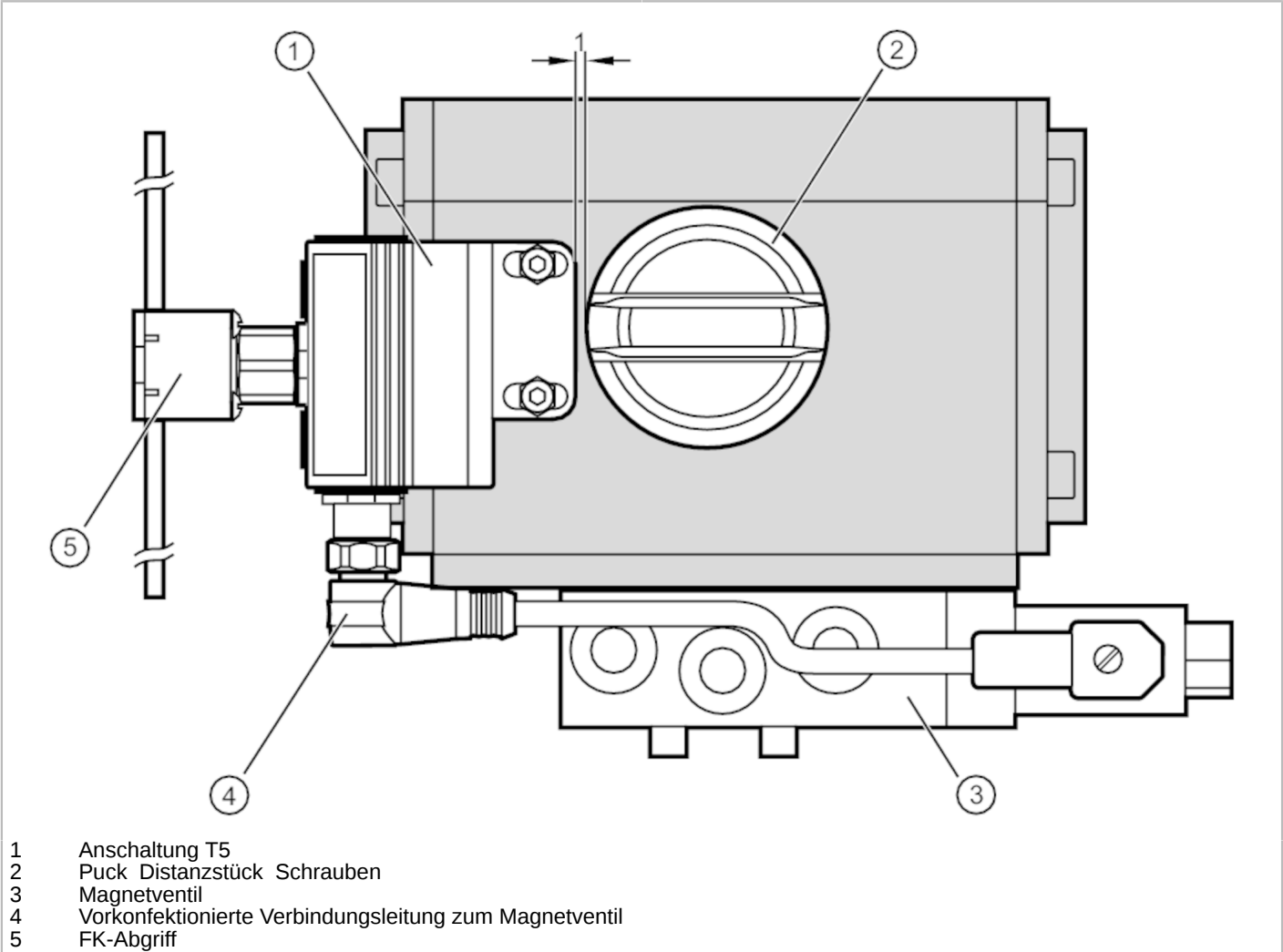

- 1 Anschaltung T5
- 2 Puck Distanzstück Schrauben
- 3 Magnetventil
- 4 Vorkonfektionierte Verbindungsleitung zum Magnetventil
- 5 FK-Abgriff

Produktmerkmale		
Ausgangsfunktion		PNP
Schaltabstand	[mm]	4
Elektrische Daten		
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	160
Betriebsspannung AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("supply class 2" gemäß cULus)
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		2
Ausgänge		
Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Ausgangsfunktion		PNP
Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	4



AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische
Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

AS-i Kennwerte	
AS-i Version	2.1
AS-i Profil	S-7.A.E
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7
AS-i ID-Code [hex]	A.E


Mechanische Daten	
Gewicht [g]	1056,5
Einbauart	nicht bündig einbaubar
Lochpaarabstand [mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm]	20

Zubehör	
Lieferumfang	Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung: 1, AC2316
	Schaltnocken: 1, E12517
	Distanzstück: 1, E12526
	Flachkabelabgriff: 1, E75471
	Magnetventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	Schalldämpfer: 2, 0014600
	Verbindungskabel: 1, E10817

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss - Buchse

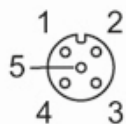

Ausgänge	
3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang 1 +

Elektrischer Anschluss - Stecker



Anschluss



AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

Added Value package AS-i T5

Anschluss

1	AS-i +
3	AS-i -