


AS-Interface Repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2215

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

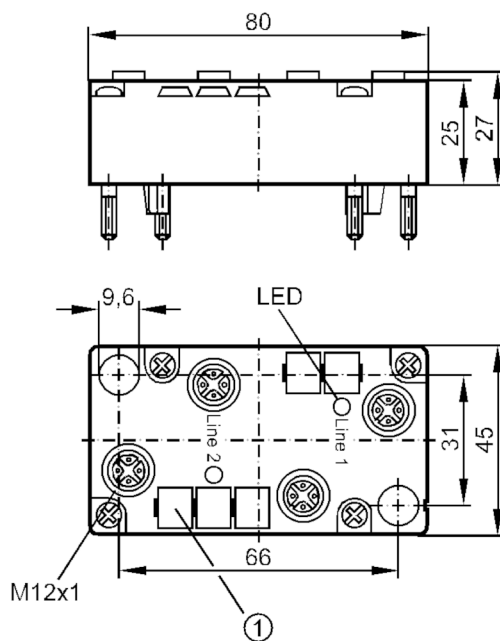

Einsatzbereich

Applikation

Verlängerung des AS-i-Netzwerkes um 100 m

Elektrische Daten

Stromaufnahme

[mA]

2

Ausgänge

Elektrische Ausführung

AS-i

Galvanisch entkoppelt

ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

0...60

Schutzart

IP 67

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Betrieb

2 x LED, grün

Bemerkungen

Bemerkungen

Der AS-i-Repeater belegt keine Slave-Adresse.

Die Gesamtzahl der AS-i-Slaves pro Master-Strang bleibt unverändert.

Keine Parametrierung notwendig.

Verpackungseinheit

1 Stück




AS-Interface Repeater

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A

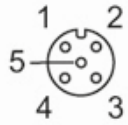

Anschluss