

AC1244




AS-Interface Stromversorgung

PSU-1AC/ASI-4A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1254

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

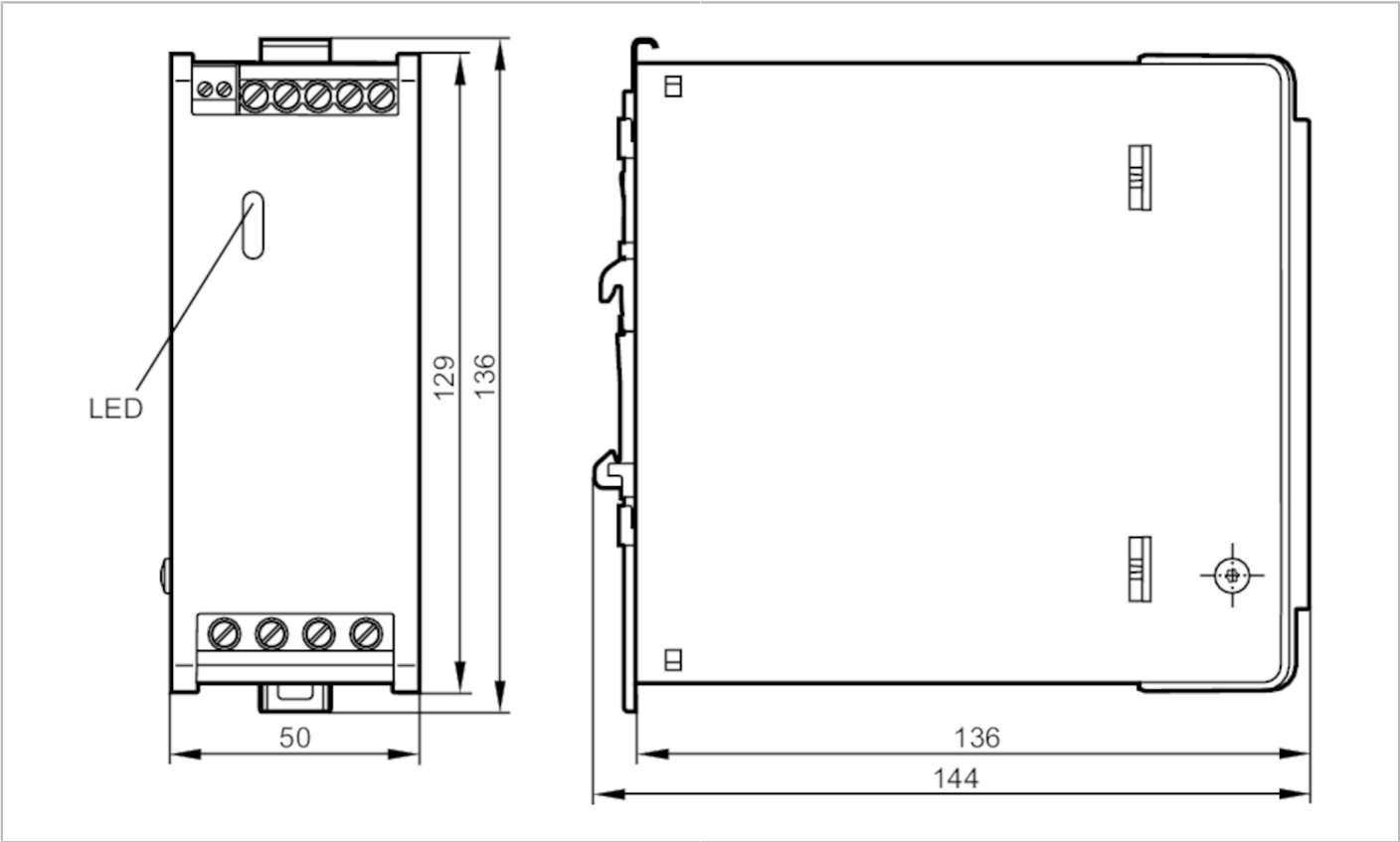

Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	10
Nennspannung AC	[V]	110 / 230
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	100...240
Schutzklasse		I
Überspannungsschutz		ja; (< 34)
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	150
Ausgangsspannung AS-i	[V]	29,5...31,6
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Ausgangsstrom AS-i	[A]	4
Max. Restwelligkeit	[mV]	50
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Sicherung	[A]	10; (extern, Charakteristik B)



AS-Interface Stromversorgung

PSU-1AC/ASI-4A

Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	195
Integrierte Datenentkopplung		ja
Ausgänge		
Kurzschlussfest		ja
Überlastfest		ja
Parallelschaltung von Ausgängen möglich		nein
Serienschaltung von Ausgängen möglich		nein
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
AS-i Kennwerte		
AS-i Zertifikat		89501
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1002
Montageart		Tragschiene; (TH35 (EN 60715); Freiräume zur Konvektionskühlung 20 mm)
Abmessungen	[mm]	136 x 50 x 144
Werkstoffe		AlMg3; Stahlblech; PC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	AS-i Spannung	LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück




AS-Interface Stromversorgung

PSU-1AC/ASI-4A

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss

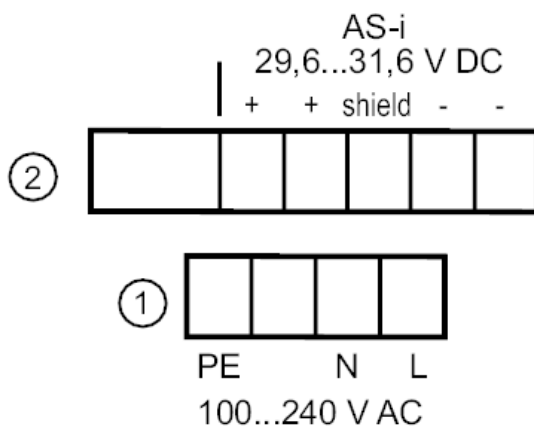

1: primär
2: sekundär