




AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

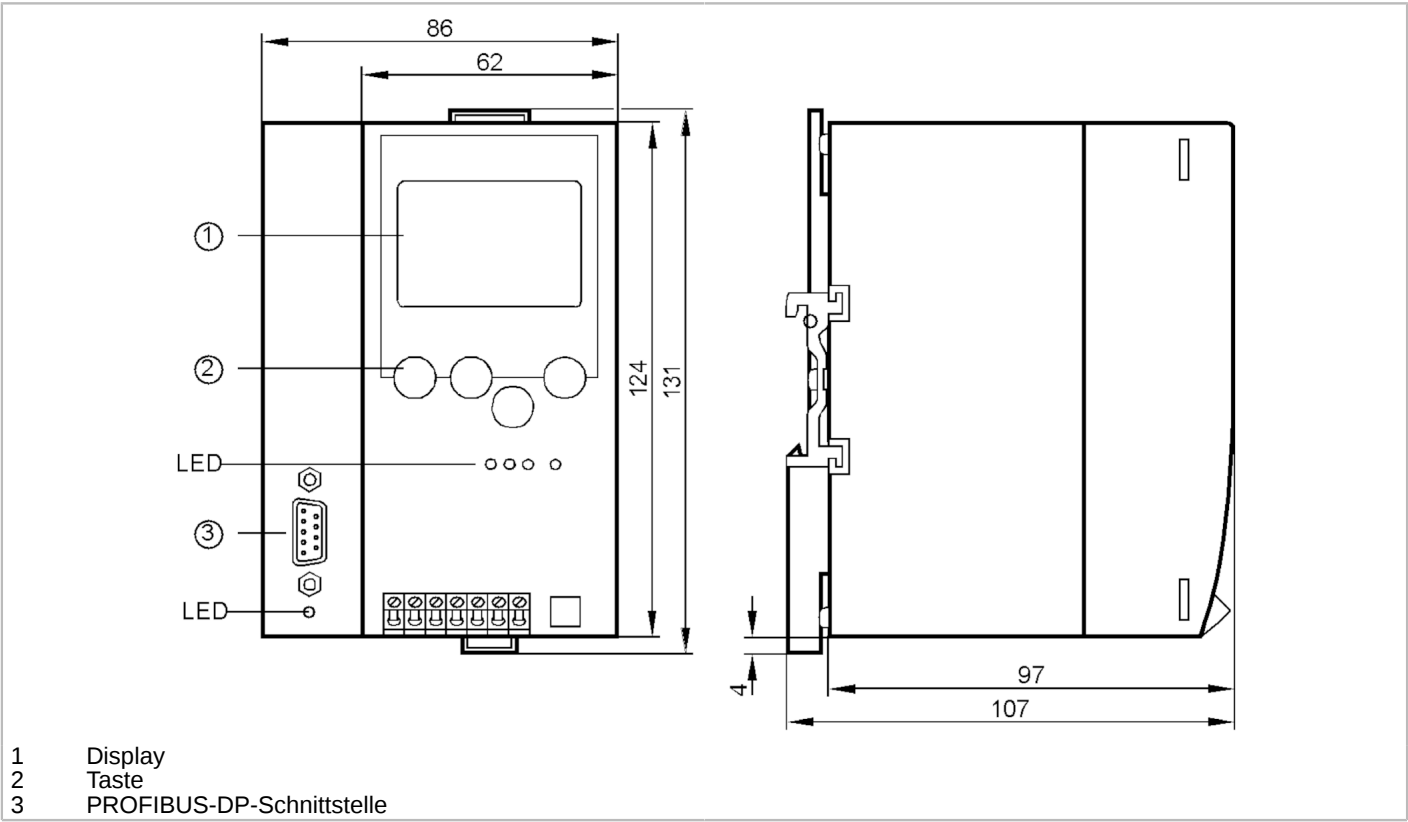

Einsatzbereich		
Applikation		Einsatz als PROFIBUS DP-Gateway mit 1 AS-i-Master
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Stromaufnahme	[mA]	< 400
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		1
Potentialtrennung		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		PROFIBUS
PROFIBUS		
Übertragungsstandard		EN 50170
Übertragungsrate		12 MBaud
Protokoll		Profibus DP
Verwendungstyp		Datenübertragung
Hinweis zu Schnittstellen		Diagnosefunktion



AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95
Schutzart		IP 20

AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.1
AS-i Master Profil		M3
AS-i Zertifikat		61105

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	545,6
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Werkstoffe		Aluminium; Stahlblech verzinkt

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	2 x LED, rot
		2 x LED, grün
		1 x LED, gelb
		Vollgrafik-LCD-Display

Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss		
Anschluss		

