


# AC2413



## AS-Interface Modul CompactLine

CompactModule 4 SB

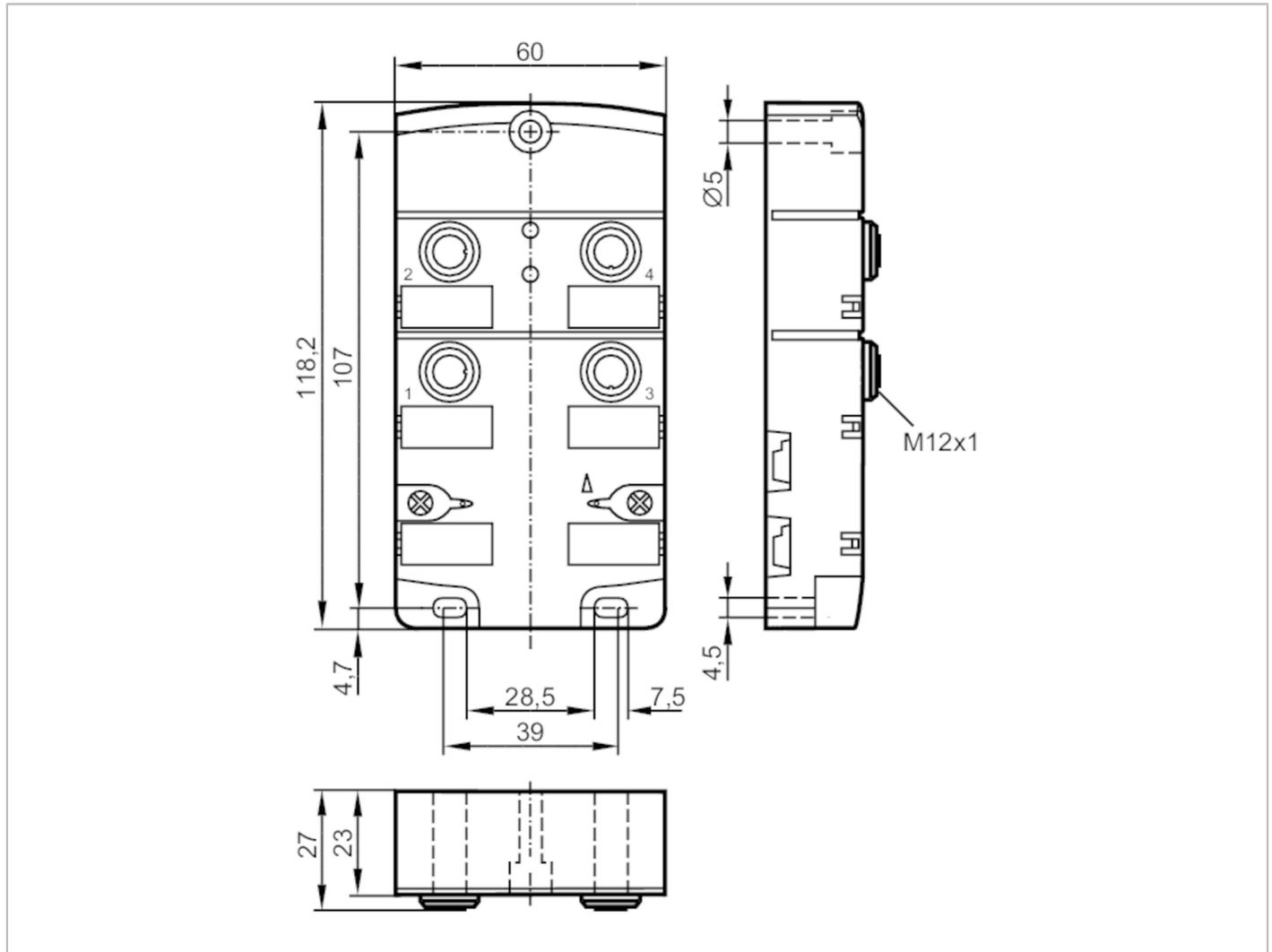

Einsatzbereich	
Applikation	Feldmontage
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA]	2000
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Zusätzliche Spannungsversorgung [V]	20...30 DC; (AUX)
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA]	2000; (AUX)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Lagertemperatur [°C]	-25...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m]	2000



## AS-Interface Modul CompactLine

CompactModule 4 SB

Schutzart	IP 67; (bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x)
-----------	--

## Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL-Zulassung	Spannungsversorgung	Class 2

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	272,5
Montageart		AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar
Abmessungen	[mm]	118,2 x 60 x 27
Werkstoffe		PA 6.6; Buchse: Messing vernickelt; Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt; O-Ring: FKM; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt

## Elektrischer Anschluss

Modulanschluss	Flachkabel
----------------	------------

## Zubehör


Zubehör optional	Edelstahlhülse, zur Montage bei hoher mechanischer Beanspruchung, E70402
------------------	--

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

## Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A

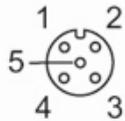

1	AS-i +
2	Externe Spannung -
3	AS-i -
4	Externe Spannung +
5	Schutzleiter (FE)