




AS-Interface Modul CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2465

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

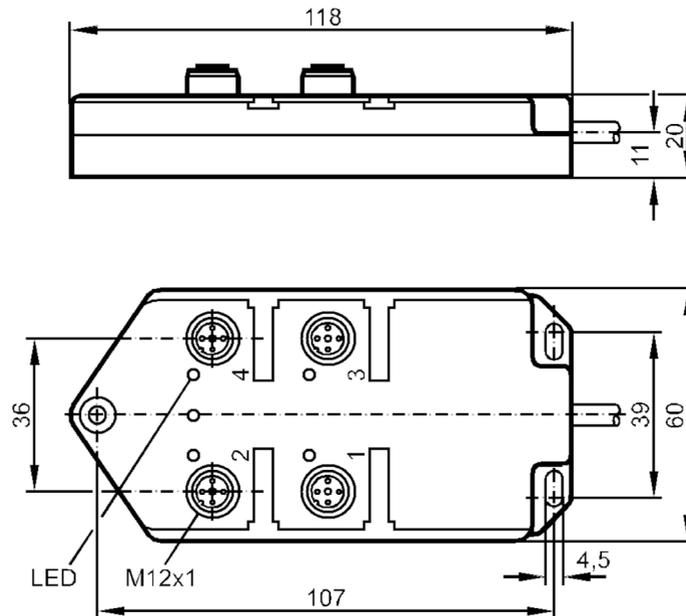

Einsatzbereich

Applikation: Feldmontage

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]: 26,5...31,6 DC

Stromaufnahme [mA]: < 75

Strombelastbarkeit gesamt [A]: 4

Watchdog integriert: ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge: Anzahl der digitalen Ausgänge: 4

Ausgänge

Elektrische Ausführung: AS-i

Anzahl der digitalen Ausgänge: 4

Beschaltung: PNP

Spannungsbereich DC [V]: 10...30; (nach PELV; über Rundkabel)

Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]: 2000

Kurzschlussfest: ja

Galvanisch entkoppelt: ja

AC2418



AS-Interface Modul CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295
-----	----------

AS-i Kennwerte

AS-i Profil	S-8.0				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	8			
AS-i ID-Code	[hex]	0			
AS-i Zertifikat	08901				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Buchse	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
------------	-----

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Funktion	LED, gelb


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m

Steckverbindung: M12; Codierung: A

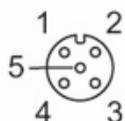


AC2418



AS-Interface Modul CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Anschluss

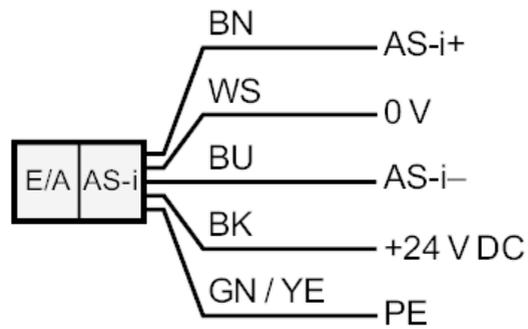

3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang +
5	Schutzleiter (PE)