




AS-Interface Modul CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2465

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

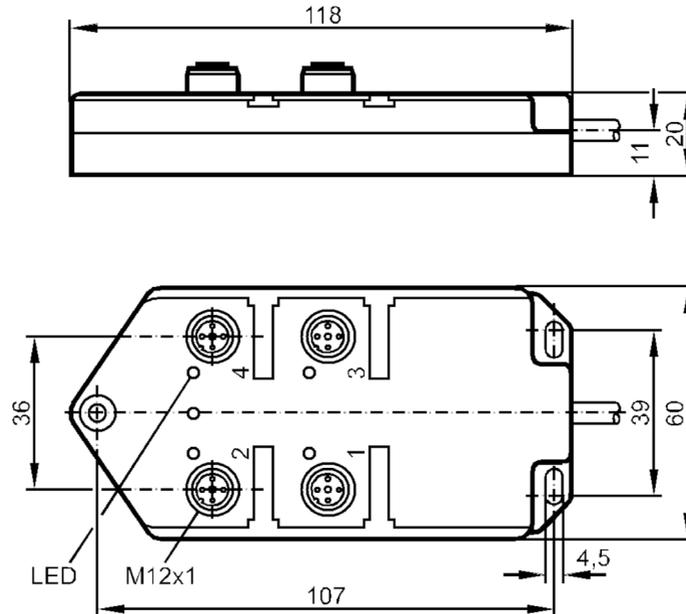

Einsatzbereich

Applikation: Feldmontage

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]: 26,5...31,6 DC

Stromaufnahme [mA]: < 75

Strombelastbarkeit gesamt [A]: 4

Watchdog integriert: ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge: Anzahl der digitalen Ausgänge: 4

Ausgänge

Elektrische Ausführung: AS-i

Anzahl der digitalen Ausgänge: 4

Beschaltung: PNP

Spannungsbereich DC [V]: 10...30; (nach PELV; über Rundkabel)

Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]: 2000

Kurzschlussfest: ja


Galvanisch entkoppelt: ja

AC2437



AS-Interface Modul CompactLine

 Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80			
Schutzart		IP 67			
Zulassungen / Prüfungen					
EMV		EN 50295			
AS-i Kennwerte					
AS-i Profil		S-8.0			
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	8			
AS-i ID-Code	[hex]	0			
AS-i Zertifikat		08901			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Buchse	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4
Mechanische Daten					
Werkstoffe		PUR			
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb	LED, grün			
	Funktion	LED, gelb			
Bemerkungen					
Verpackungseinheit		1 Stück			
Elektrischer Anschluss					
Kabel: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm ²					
Steckverbindung: M12; Codierung: A					
					



AS-Interface Modul CompactLine

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Anschluss

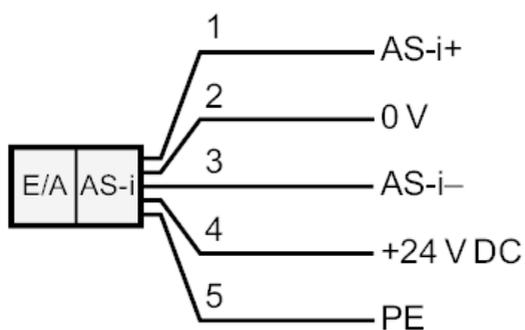

3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang +
5	Schutzleiter (PE)